



CERT


DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6330AT2166

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Watts Industries Deutschland GmbH Godramsteiner Hauptstraße 167, D-76829 Landau
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Kaltwasser (6330)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckminderer für Kaltwasser für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	DRV
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 2-0030/22 T01 vom 05.08.2022 (TZW) Mechanikprüfung: DM 016/10 vom 01.03.2012 (TZW) Mechanikprüfung: DM 023-028/06 vom 08.05.2007 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0037/20 vom 11.03.2020 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: K-303662-18-Bs vom 27.09.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1567 (01.01.2000) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	06.05.2026 / 21-0506-WNA

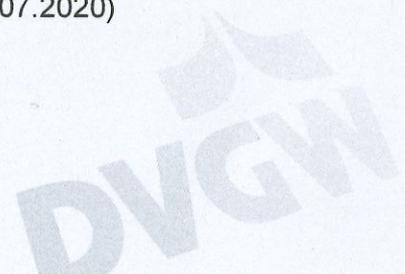

70028-04-A-DE

08.11.2022 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
DRV	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	abP: P-IX 2624/I
DRV	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	abP: P-IX 2624/I
DRV	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	abP: P-IX 2624/I
DRV	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	abP: P-IX 2624/I
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
DRV	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

Anschlussart: Verschraubung mit Gewindeanschluss R 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" und 2"