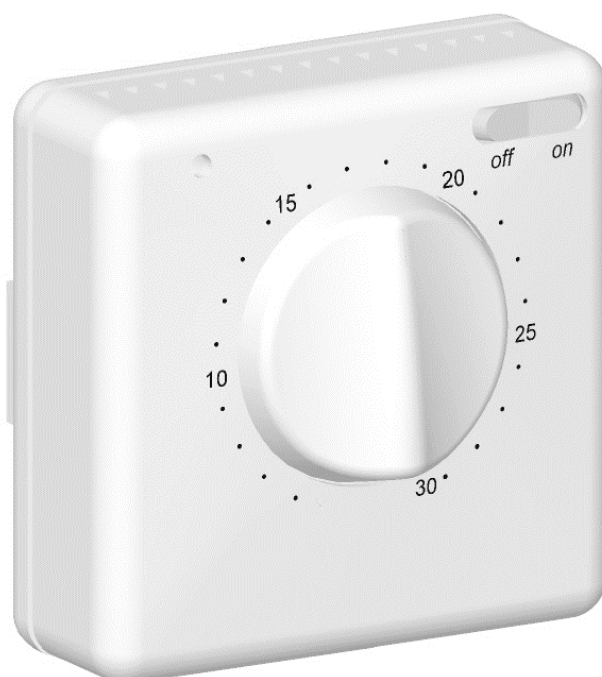


**BELUX TI-NL szobatermosztát****Watts Industries Deutschland GmbH**

Godramsteiner Hauptstr. 167

76829 Landau o

Germany Tel: +49 6341

9656-0

WIDE@wattswater.comwww.watts-water.huwww.watts-water.eu

FŐBB JELLEMZŐK

- A/ Szobatermosztát elektromechanikus üzemű, táguló membránnal, rozsdamentes acélból
 B/Kívánt hőfok beállítható
 C/ 230 VAC, alapállapotban zárt

MŰSZAKI ADATOK

Szabályzás :	5°C-tól 30°C-ig
Hőmérsékletkülönbség :	0.6°C 20°C-ig (ellenállás nélküli modellek) 0.4°C 20°C-ig (ellenállással)
Hőmérsékleti grádiens:	1K/15min.
Csatlakozók :	10(3)A/250V
Csatlakozók:	Silber 1000/1000
Feszültség:	230V/50Hz
Elektromos védelem:	II. oszt. IP30
Méretetek:	71x71x42mm


INSTALLÁCIÓ ÉS SZERELÉS


A termosztátot, hibátlan működés érdekében kb. 1,5 m magasan kell felszerelni, huzatot és hőforrásokat elkerülve, mint az A ábrán látható.

Egy beépített, elektromos dobozba vagy közvetlenül a falra, a termosztát hátsó részén található nyílásokon keresztül rögzíthető. (Fontos: teljesen sima felületre kell szerelni, 3x22 mm méretű csavarok segítségével).

1. Finoman húzza ki a szabályzó gombot egy vékonyhegyű csavarhúzóval a burkolat és a szabályzó gomb közé való becsúsztatásával!
2. Csavarozza ki az egyetlen csavart, hogy a burkolatot el tudja távolítani!
3. Rögzítse a termosztátot közvetlenül a falon vagy az elektromos dobozban!
4. Csatlakoztassa az elektromos kábelt, ahogy a kapcsolási rajzon látható!
5. Szerelje vissza a burkolatot, a megfelelő csavar meghúzásával és helyezze vissza a szabályzó gombot!

KORLÁTOZÁS

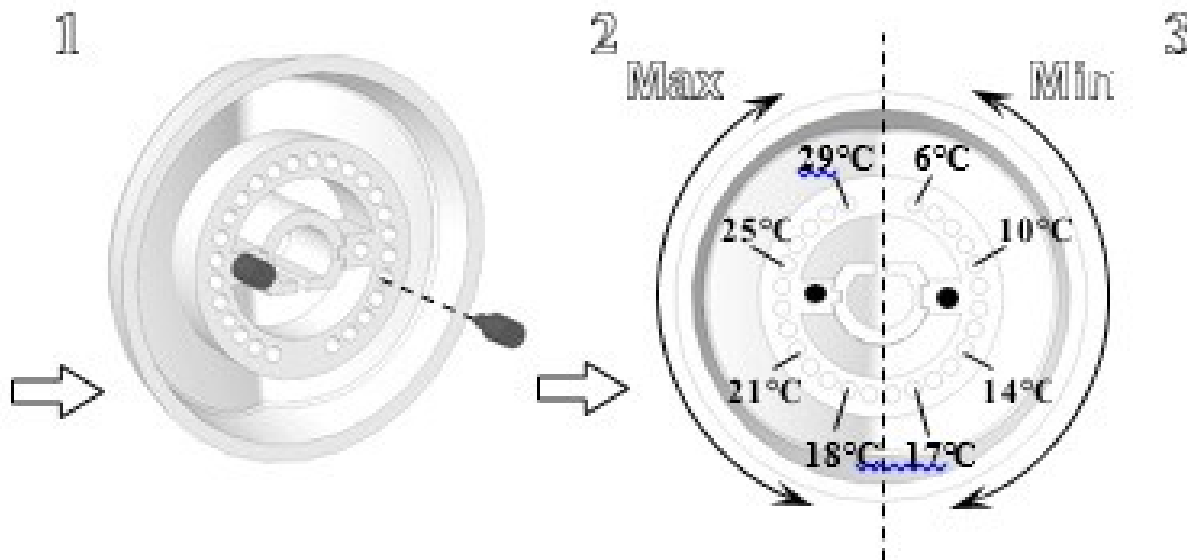

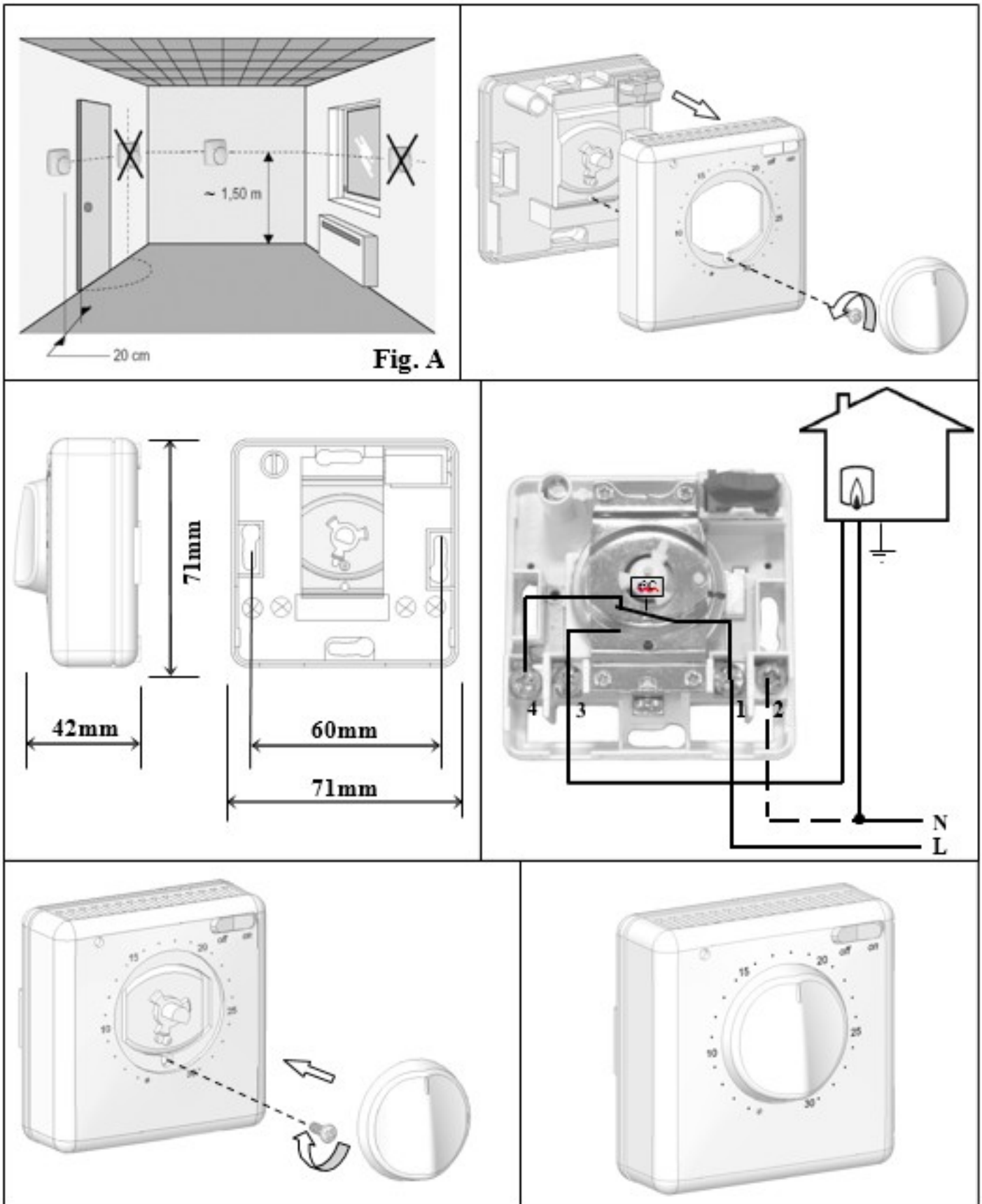

Következő európai irányelvek 89/336 / CEE Elektromágneses kompatibilitás és 73/23 / CEE feszültségektől.