



WFHC-BAS 230VAC ANC – Regelverteiler MASTER und SLAVE, Anschluss von Antrieben stromlos geschlossen (NC)


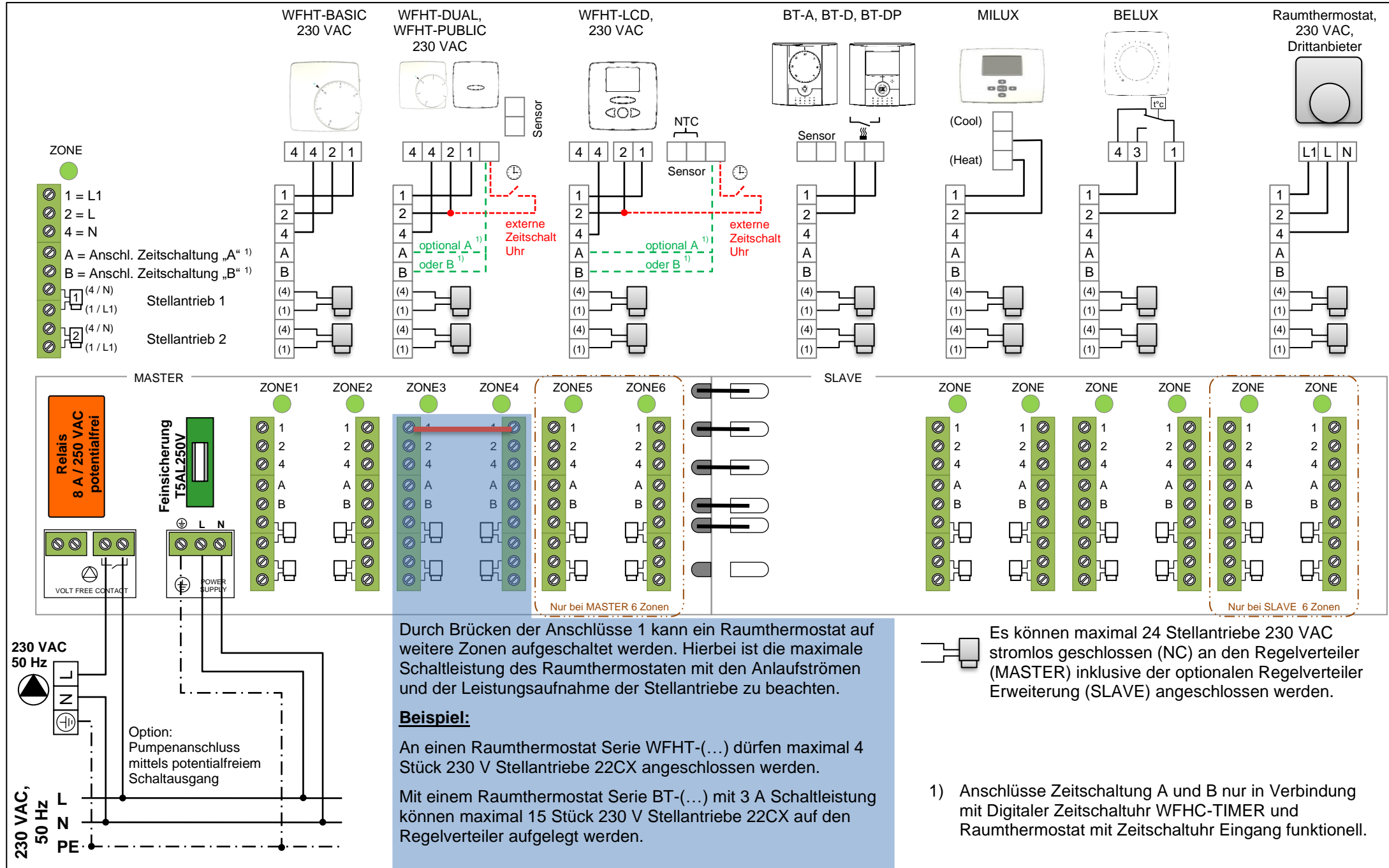


WFHC-BAS 24VAC ANC – Regelverteiler MASTER und SLAVE, Anschluss von Antrieben stromlos geschlossen (NC)

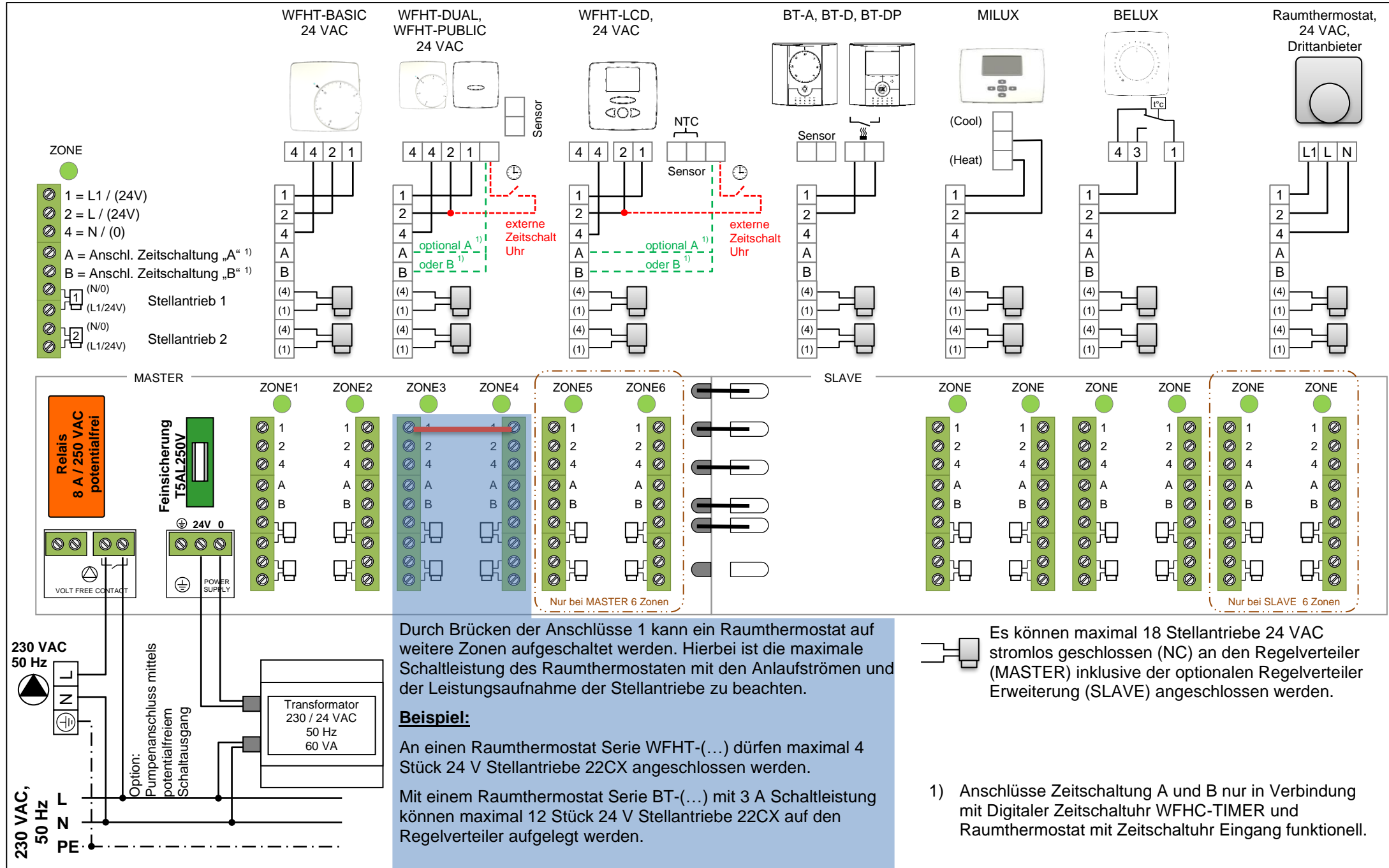

WFHC-BAS 230VAC ANO – Regelverteiler MASTER und SLAVE, Anschluss von Antrieben stromlos offen (NO)

- ZONE**
- 4 = N
 - 1/3 = L1
 - 2 = L
 - A = Anchl. Zeitschaltung „A“¹⁾
 - B = Anchl. Zeitschaltung „B“¹⁾
 - 1 = Stellantrieb 1
 - 2 = Stellantrieb 2

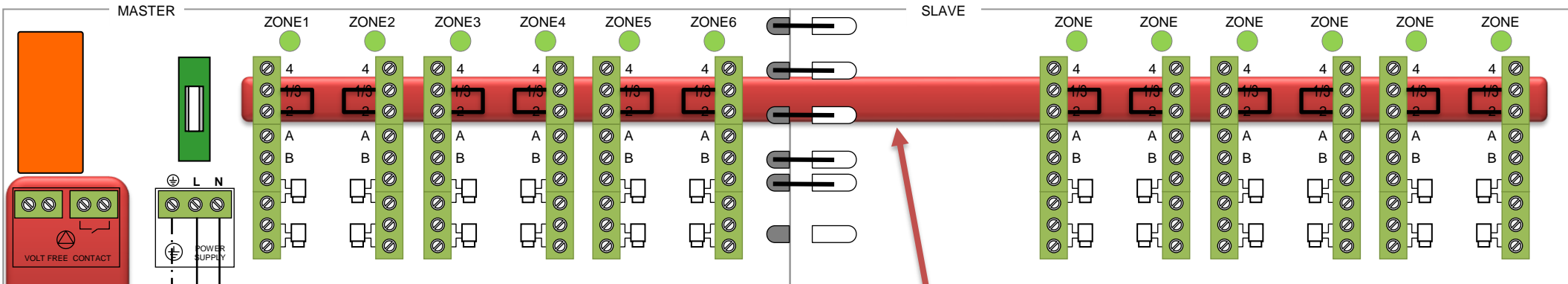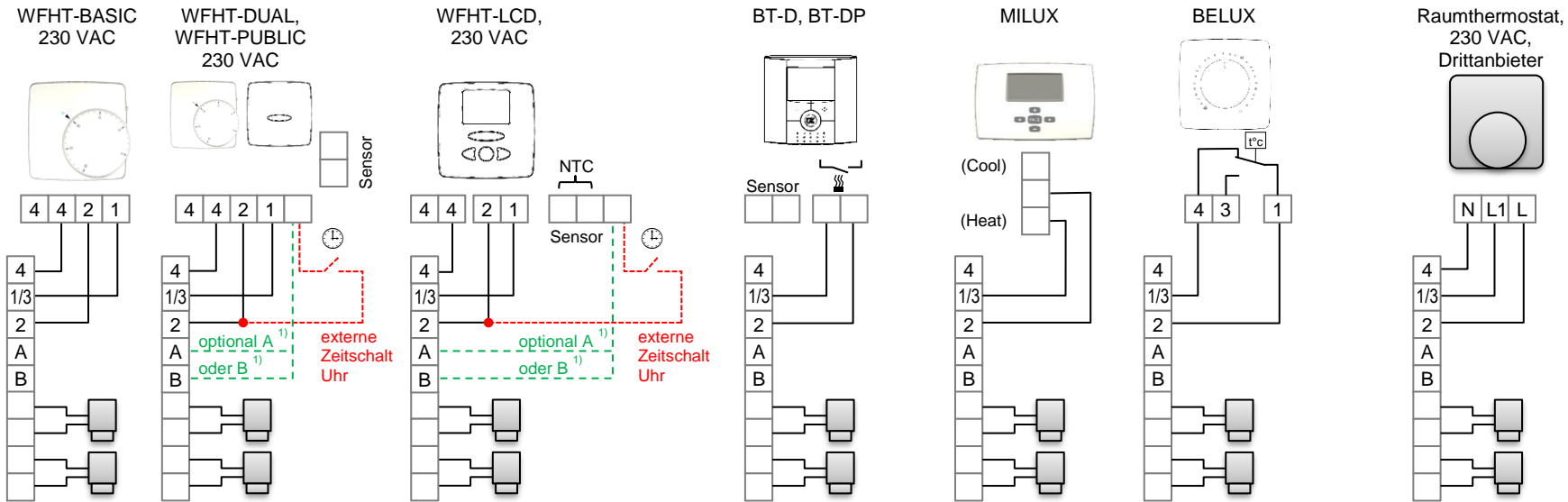


ACHTUNG:
Relais-Ausgang
(Pumpenlogik) OHNE FUNKTION!
Bitte keine Geräte anschließen!

Es können maximal 24
Stellantriebe 230 VAC stromlos
offen an den Regelverteiler
(MASTER) inklusive der
optionalen Regelverteiler
Erweiterung (SLAVE)
angeschlossen werden.

ACHTUNG:
Die Kabelbrücke von 1/3 nach 2 muss bei den Zonen
entfernt werden, bei welchen Thermostate bzw. Stellantriebe
zugeordnet bzw. angeschlossen werden!

Wird eine Regelverteiler Erweiterung (Slave) verwendet, muss
bei ungenutzten Zonen eine Kabelbrücke (1/3 – 2) vorhanden
sein!

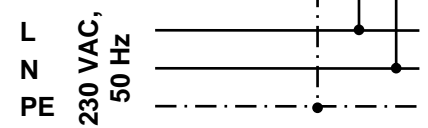


Den Master gibt es wahlweise mit
4 Zonen oder 6 Zonen.
Abbildung: Master mit 6 Zonen

1) Anschlüsse Zeitschaltung A und B nur in Verbindung mit Digitaler
Zeitschaltuhr WFHC-TIMER und Raumthermostat mit
Zeitschaltuhr Eingang funktionell.



WFHC-BAS 24VAC ANO – Regelverteiler MASTER und SLAVE, Anschluss von Antrieben stromlos offen (NO)

- ZONE**
- 4 = N
 - 1/3 = L1
 - 2 = L
 - A = Anschl. Zeitschaltung „A“¹⁾
 - B = Anschl. Zeitschaltung „B“¹⁾
 - 1 = Stellantrieb 1
 - 2 = Stellantrieb 2



WFHT-BASIC
24 VAC

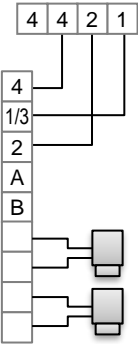



WFHT-DUAL,
WFHT-PUBLIC
24 VAC

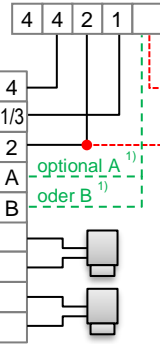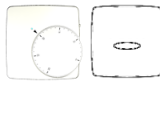


WFHT-LCD,
24 VAC

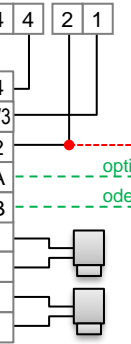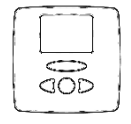


BT-D, BT-DP

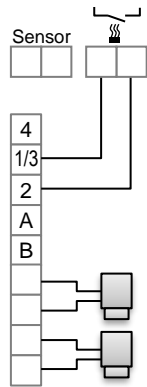 



MILUX

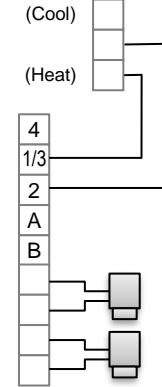



BELUX

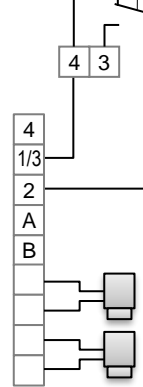

Raumthermostat,
24 VAC,
Drittanbieter

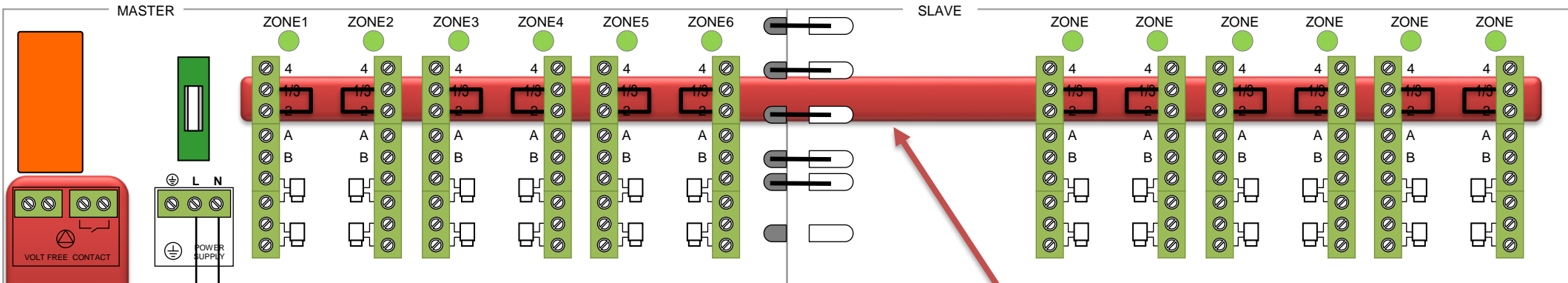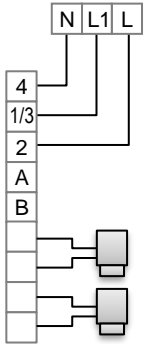

ACHTUNG:
Relais-Ausgang
(Pumpenlogik) OHNE FUNKTION!
Bitte keine Geräte anschließen!

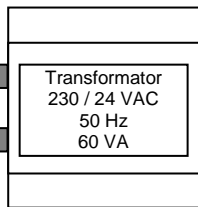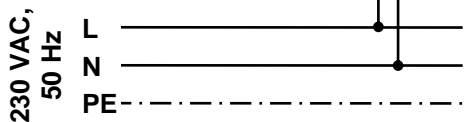

Es können maximal 18 Stellantriebe 24 VAC stromlos geschlossen (NO) an den Regelverteiler (MASTER) inklusive der optionalen Regelverteiler Erweiterung (SLAVE) angeschlossen werden.

Den Master gibt es wahlweise mit 4 Zonen oder 6 Zonen.
Abbildung: Master mit 6 Zonen.

ACHTUNG:
Die Kabelbrücke von 1/3 nach 2 muss bei den Zonen entfernt werden, bei welchen Thermostate bzw. Stellantriebe zugeordnet bzw. angeschlossen werden!

Wird eine Regelverteiler Erweiterung (Slave) verwendet, muss bei ungenutzten Zonen eine Kabelbrücke (1/3 – 2) vorhanden sein!

1) Anschlüsse Zeitschaltung A und B nur in Verbindung mit Digitaler Zeitschaltuhr WFHC-TIMER und Raumthermostat mit Zeitschaltuhr Eingang funktionell.