

Toujours connecté

Le système de gestion intelligente de votre maison

WATTS Vision® System





WATTS® Vision® System

- Système évolutif, mises à jour facile et rapide
- Evaluation de la consommation d'énergie pour les dispositifs électriques
- Contrôle du chauffage au sol électrique
- Contrôle du chauffage hydraulique
- Chauffage et rafraîchissement au sol
- Contrôle des radiateurs et sèche-serviettes électriques




BT-CT02 RF



La manière intelligente d'améliorer votre confort

WATTS® Vision® System

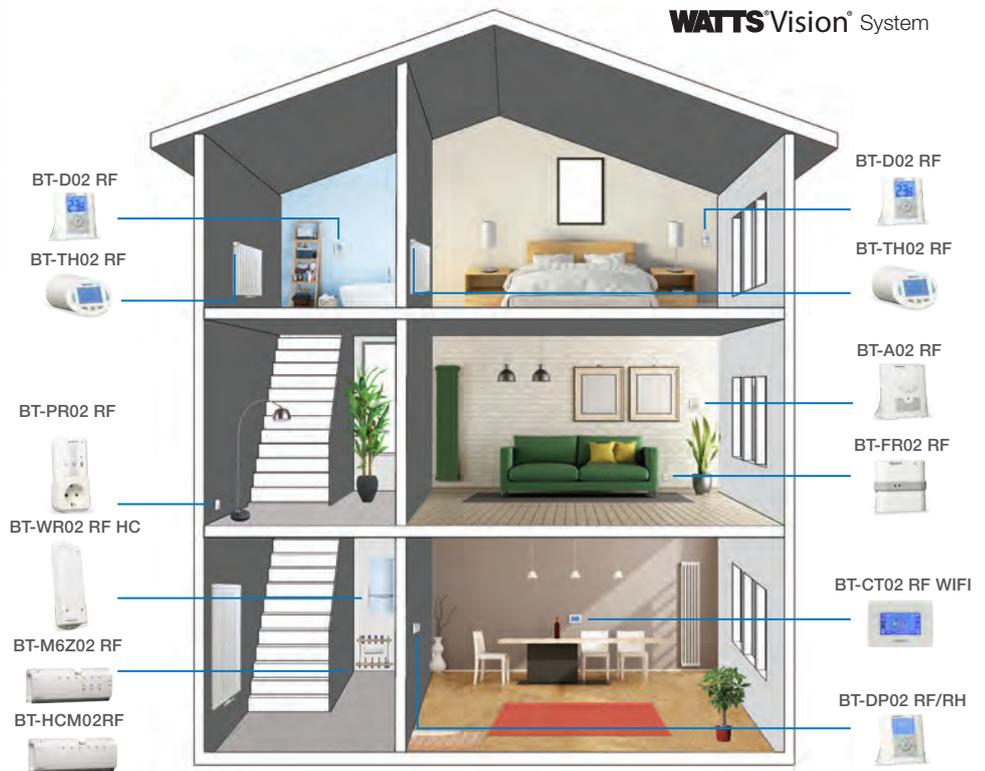

Unité Centrale BT-CT02 RF

- Ecran tactile polychrome 4.3
- Alimentation 230V/50Hz ou USB (Câble en option)
- Communication RF 868 MHz
- Communication WIFI (2,4 GHz) pour contrôle déporté sur Smartphone (iOS, Android) et pages web
- 50 Zones (chauffage, lumière, prise de courant)
- Communication WIFI (2,4 GHz)

Facilité d'utilisation



WiFi
2,4 GHz




868 MHz

- Application gratuite (iOS, Android)
- Connexion WIFI en 1 clic
- Accès local et à distance via une page web
- Commandes multi-appareils pour un large éventail d'applications
- Programmation quotidienne
- Synchronisation automatique avec les appareils connectés
- Prise en charge multilingue
- Mise à jour par carte micro SD (Option)

Contrôle des Têtes Thermostatiques

BT-TH02 RF

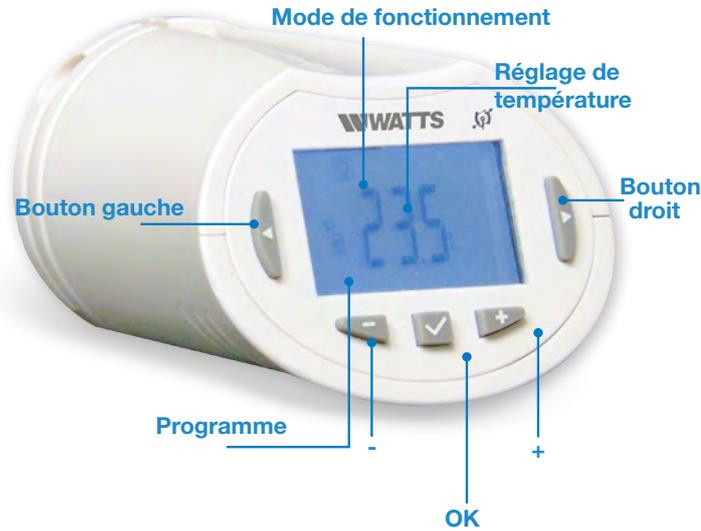


- Autonome ou compatible avec notre **WATTS** Vision[®] System
- Facile à installer et à utiliser
- Programmable
- Affichage des cycles de température et du mode de chauffage
- Facile d'installation sur les vannes de radiateurs
- Contrôle intelligent

Facile et Rapide

Moteur silencieux
 ITCS: Système de Contrôle Intelligent de la Température
 Type d'affichage: LCD avec rétroéclairage bleu clair
 Ajustement de la température par pas de 0,5°C
 Système de Verrouillage clavier
 Fonction d'exercice de la vanne
 Programmation Hebdomadaire

Mode de fonctionnement: Boost, Vacances, Confort, Auto, Réduction de nuit, Hors gel, Arrêt
 Régulation proportionnelle sur la sonde de température d'ambiance
 Compatibilité des vannes : M30 x 1,5 and M28 x 1,5
 Détection d'ouvertures de fenêtre
 Source d'alimentation : 2 Piles AA (inclues)

Dimensions (mm)

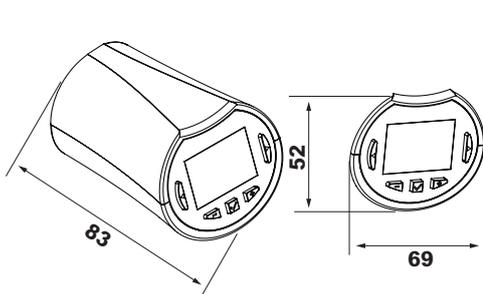

Notre Gamme de produits

WATTS® Vision®



Thermostat Basic RF



BT-A02 RF

Thermostat Digital RF/ Capteur d'humidité



BT-D02 RF

Thermostat Digital programmable RF/RH Capteur d'humidité



BT-DP02 RF/RH

Master pour plancher chauffant 12 zones



BT-M6Z02 RF



BT-S6Z02 RF

Antenne



Récepteur encastré 16Amps



BT-FR02 RF

Récepteur mural 10Amps



BT-WR02 RF

Récepteur prise EU 16 Amps



BT-PR02 RF

Récepteur chaudière



BT-WR02-HC-RF

Tête thermostatique RF



BT-TH02 RF

Module de gestion du chauffage et refroidissement au sol



BT-HCM02RF



Applications et installations

BT-CT02 RF + WIFI

BT-DP02 RF/RH



BT-D02 RF



BT-PR02 RF



Radiateur hydraulique



Up to 50 zone

Plancher chauffant

BT-M6Z02 RF



Actuator 22CX



UFH Manifold



BT-WR02 HCRF

Up to 50 zone

WATTS®

Watts Industries Italia S.r.l.

Via Brenno, 21 • 20853 Biassono (MB) • Italy

Tel. +39 039 4986.1 • Fax +39 039 4986.222

infowattsitalia@wattswater.com • www.wattsindustries.com