


FRG3020-F (10015064)


Floor heating control unit
Verteilerregelstation

Spare Parts List


ⓔN Spare parts list

ⓔE Ersatzteilliste

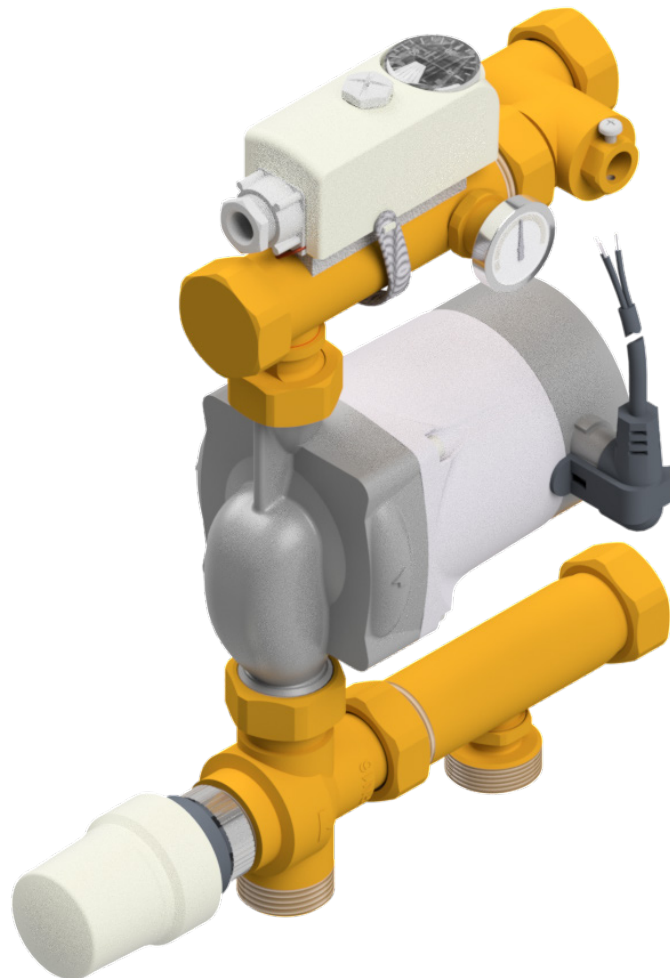

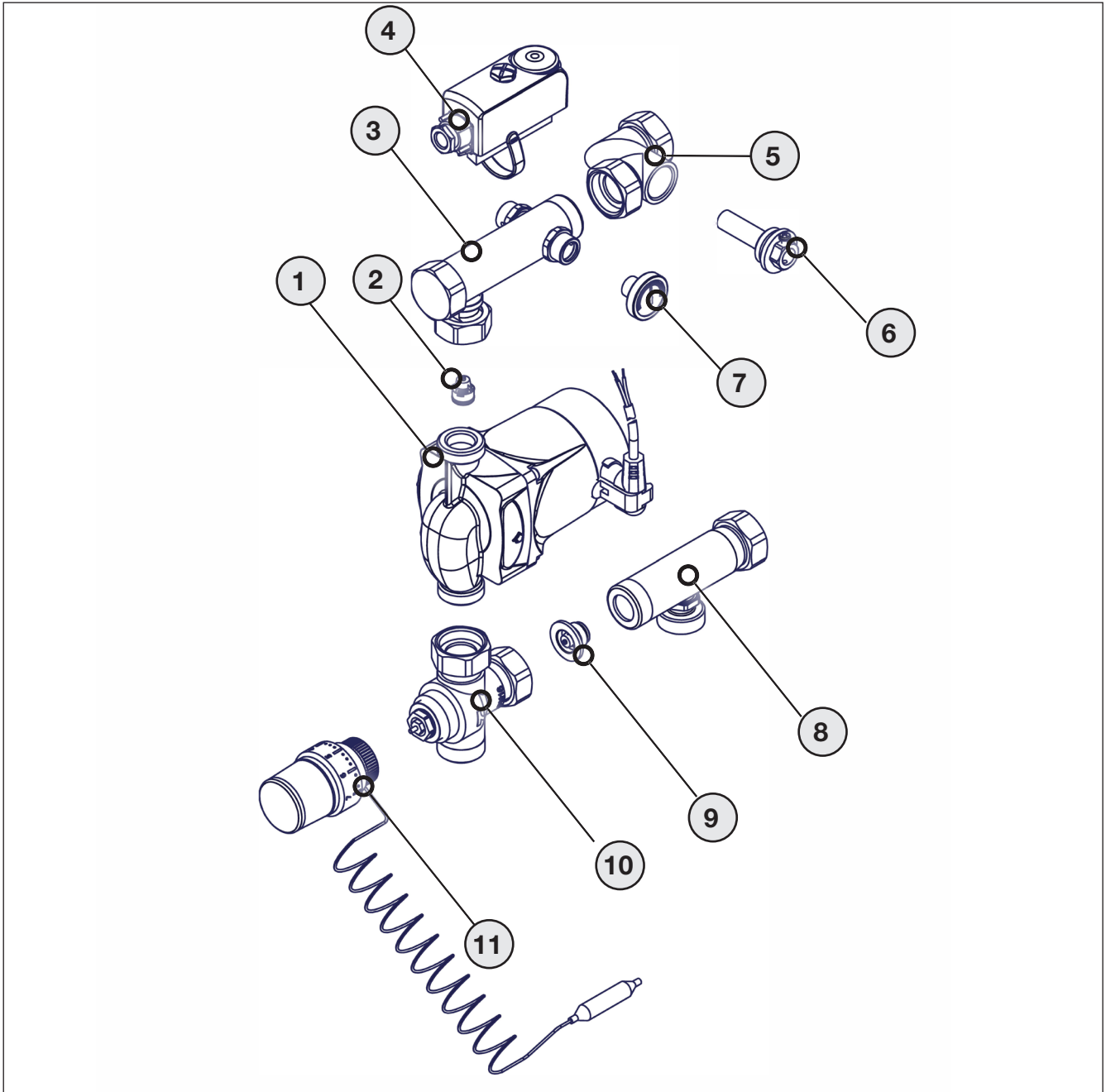

Pos.	Description	Part no.
1	Pump Alpha2 15/60-1"-130	10010579
2	Plastic insert check valve RV-IO 15	10002707
3	Tube for FRG3020-F, top	10082331
4	Temperature limiter with extern setting WTC-ES	10013409
5	Eccentric 1"FLx1"FL with union nut	10082333
6	Immersion sleeve 3/4" M x Di 12,2	10082334
7	Thermometer 0 - 80 °C	10018007
8	Tube for FRG3020-F, bottom	10082332
9	Plastic insert check valve RV F015	10002727
10	3 - way zone valve ZV3131-DN25, 1"UNx1"UNx1"M	10001554
11	148SD 2070 WM thermostatic head (setting range: 20 -70 °C) with remote sensor	10001589

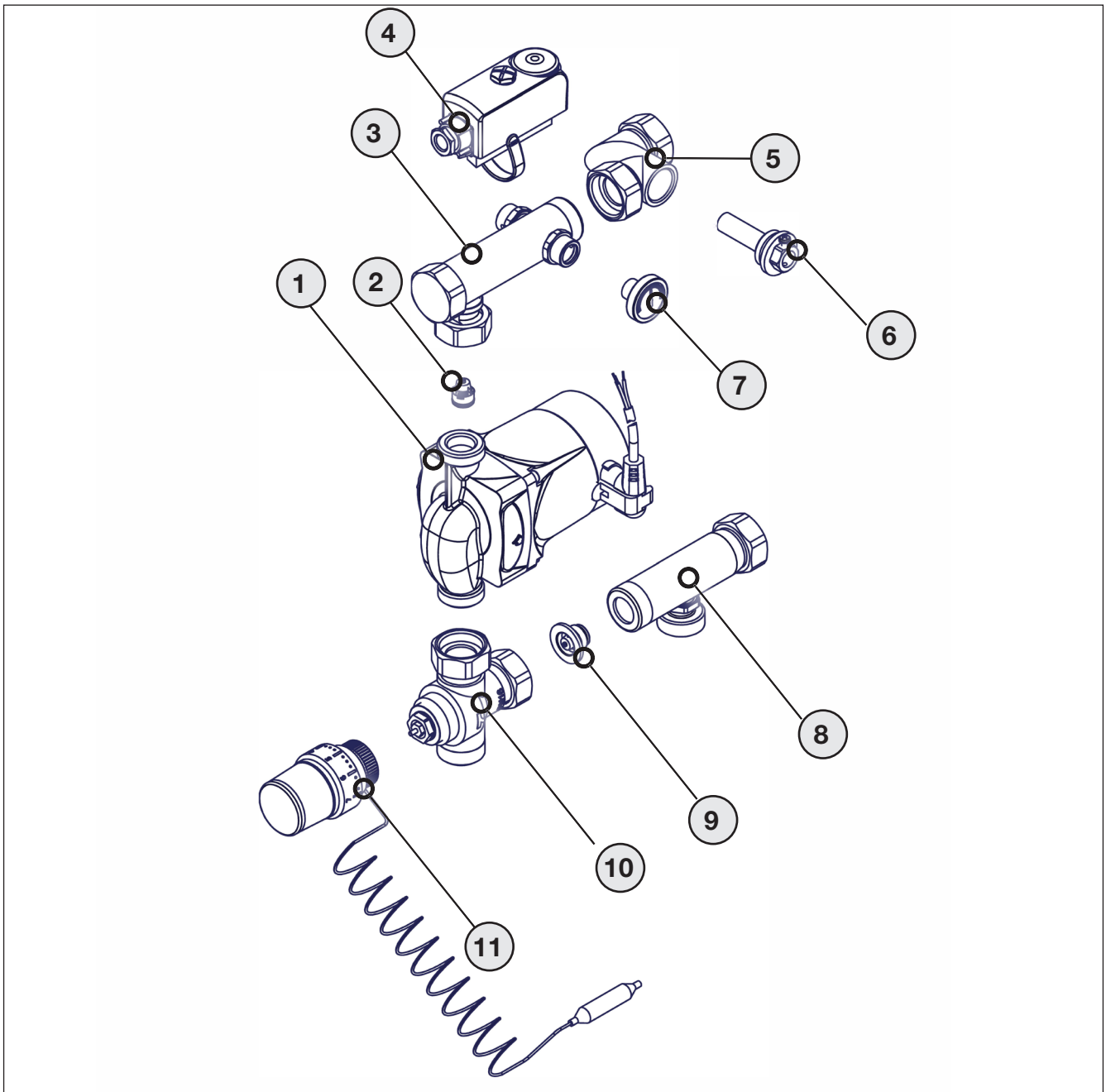

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
1	Pumpe Alpha2 15/60-1"-130	10010579
2	Einsteck Kunststoff Rückflussverhinderer RV-IO 15	10002707
3	Rohr für FRG3020-F, oben	10082331
4	Temperaturbegrenzer mit externer Einstellung WTC-ES	10013409
5	Exzenter 1"FLx1"FI mit Mutter	10082333
6	Tauchhülse ¾" AG x Di 12,2	10082334
7	Thermometer 0-80 °C	10018007
8	Rohr für FRG3020-F, unten	10082332
9	Einsteck Kunststoff Rückflussverhinderer RV F015	10002727
10	3 - Wege Ventil ZV3131-DN25, 1"UMx1"UMx1"AG	10001554
11	148SD 2070 WM Thermostatkopf (Einstellungsbereich: 20 -70 °C) mit Fernfühler	10001589

United Kingdom

Watts Industries UK Ltd

Colmworth Business Park
Eaton Socon
St. Neots
PE19 8YX United Kingdom
T: +44 (0) 1480 407074
F: +44 (0) 1480 407076
Email: wattsuk@wattswater.com
<http://wattswater.co.uk>

Germany

Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167
76829 Landau
Germany
T: +49 (0) 6341 9656 0
F: +49 (0) 6341 9656 560
Email: wide@wattswater.com
<http://wattswater.de>

France

Watts industries France

1590 avenue d'Orange CS 10101 SORGUES
84275 VEDENE cedex - (France)
T: +33 4 90 33 28 28
F: +33 4 90 33 28 29/39
E-mail: contact@wattswater.com
<http://wattswater.fr>

Belgium

Watts Benelux

Beernemsteenweg 77A
8750 Wingene
Belgium
T: +32 51658708
F: +32 51658720
Email: benelux@wattswater.com
<http://wattswater.eu>

Netherlands

Watts Water Technologies Benelux

Kollergang 14
6961 LZ Eerbeek Netherlands
Tel: +31 313673700
Email: benelux@wattswater.com
<http://wattswater.eu>

Italy

Watts Industries Italia S.r.l.

Via Brenno, 21
20853 Biassono (MB)
T : +39 039 4986.1
F: +39 039 4986.222
Email: info@wattsindustries.it
<http://wattswater.it>

Spain

Watts Ind. Ibérica, S.A.

Pol. Ind. La Llana - Av. La Llana, 85
08191 Rubí (Barcelona) Spain
T: +34 902 431 074
F: +34 902 431 075
E-mail info@wattsiberica.es
<http://wattswater.eu>

Denmark, Sweden, Norway and Finland

Watts Industries Nordic AB

Godthåbsvej 83
DK-8660 Skanderborg
T: +45 86520032
F: +45 86520034
E-mail: wattsnordic@wattswater.com
<http://wattswater.eu>

Bulgaria

Watts Industries Bulgaria

Industrial zone Trakia
33, Nedyalka Shileva Str
P.O. Box 55 (post-office Trakia)
4023 Plovdiv, Bulgaria
T: +359 32 605 300
F: +359 32 605 301
E-mail: info@wattsindustries.bg
<http://wattswater.eu>

Poland

Watts Industries Polska sp.z o.o.

Puławska 40A
05-500 Piaseczno
T: + 48 22 702 68 60
F: + 48 22 702 68 61
Email: biuro@wattswater.com
<http://wattswater.pl>

Russia

Контакты

<http://wattsindustries.ru/contacts/>
<http://wattsindustries.ru>

The descriptions and photographs contained in this product specification sheet are supplied by way of information only and are not binding. Watts Industries reserves the right to carry out any technical and design improvements to its products without prior notice.

*Warranty: All sales and contracts for sale are expressly conditioned on the buyer's assent to Watts terms and conditions found on its website at www.wattsindustries.com Watts hereby objects to any term, different from or additional to Watts terms, contained in any buyer communication in any form, unless agreed to in a writing signed by an officer of Watts.

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.
Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.



Manufacturer: Watts Industries Deutschland GmbH
Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Deutschland
Tel. +49 6341 9656 0 • Fax +49 6341 9656 560
WIDE@wattswater.com • www.wattswater.de


FRG3020-F (10042279)


Floor heating control unit
Verteilerregelstation

Spare Parts List


ⓔN Spare parts list

ⓔE Ersatzteilliste

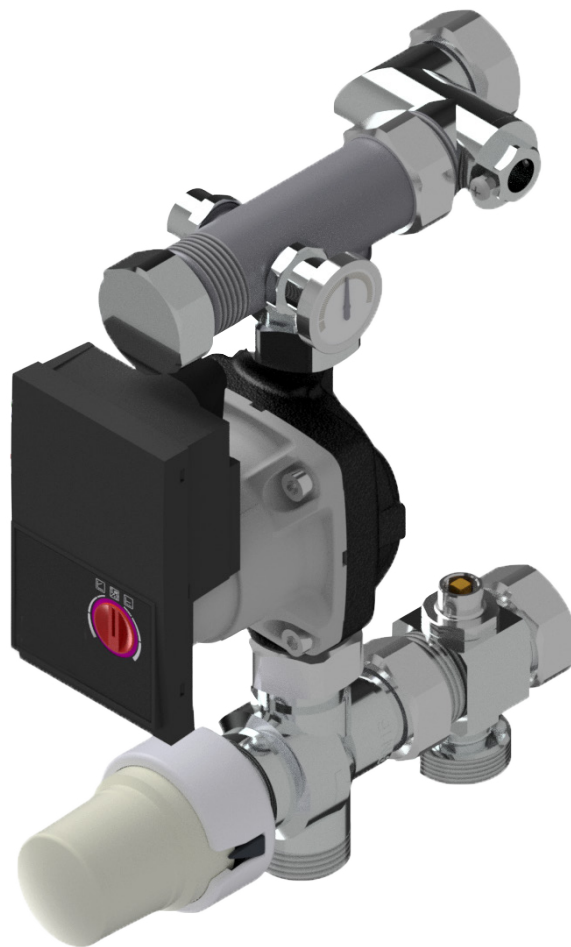

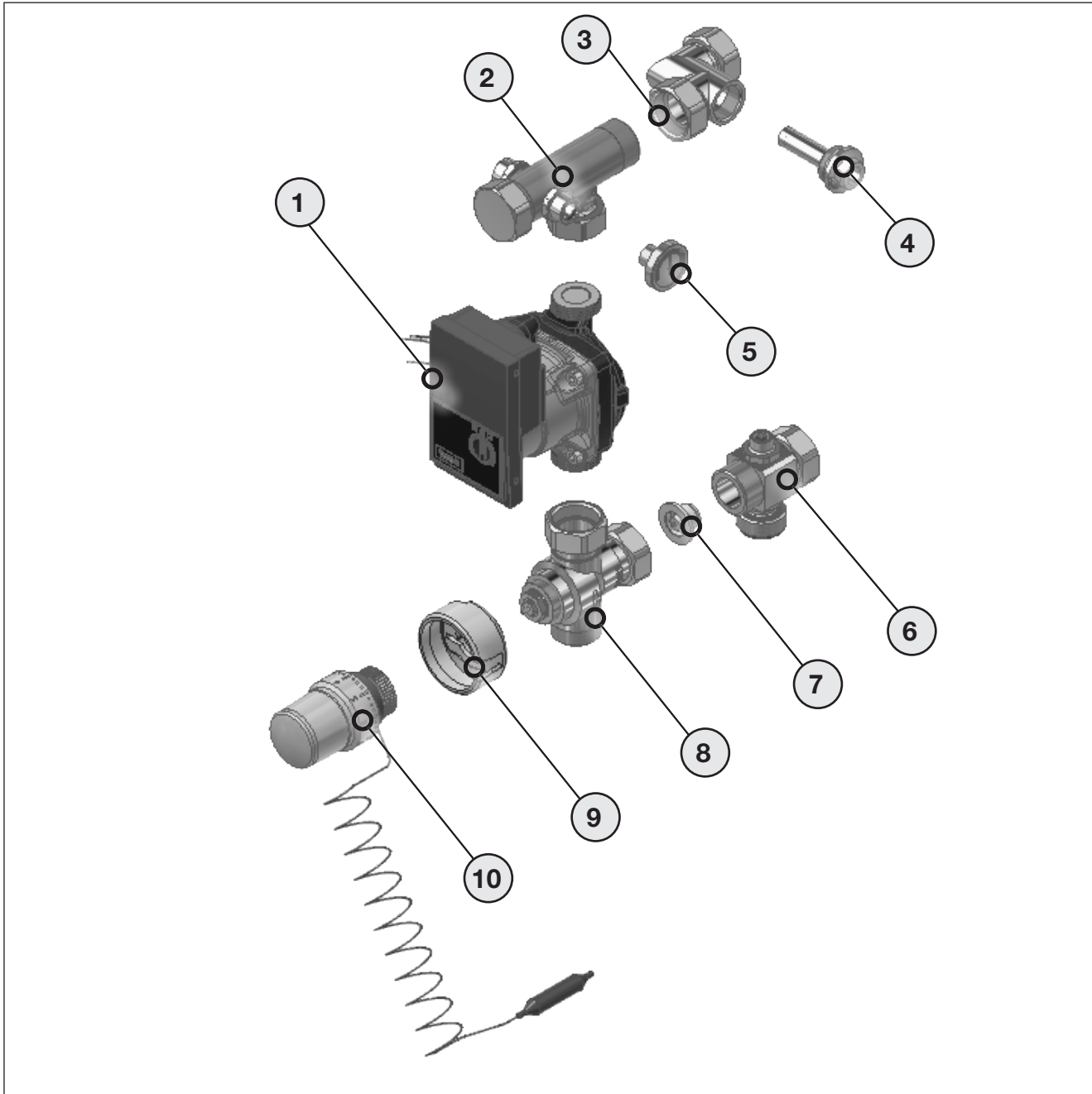

Pos.	Description	Part no.
1	Pump Yonos Para 15/6 RKA 130 1" 0,5m cabel	10080331
2	Tube 1" M 1x 1/2" F, 2 x 3/8" F stainless steel	10081781
3	Eccentric 1"FLx1"FL with union nut, nickel plated	10081779
4	Immersion sleeve 3/4" M x Di 12,2, nickel plated	10081780
5	Thermometer 0 - 80 °C	10018007
6	Connection fitting	10081782
7	Plastic insert check valve RV F015	10045743
8	3- way zone valve for FRG3020	10022418
9	SE 148 GA Tamper-proof cover	10001586
10	148SD 2070 WM thermostatic head (setting range: 20 -70 °C) with remote sensor	10001589

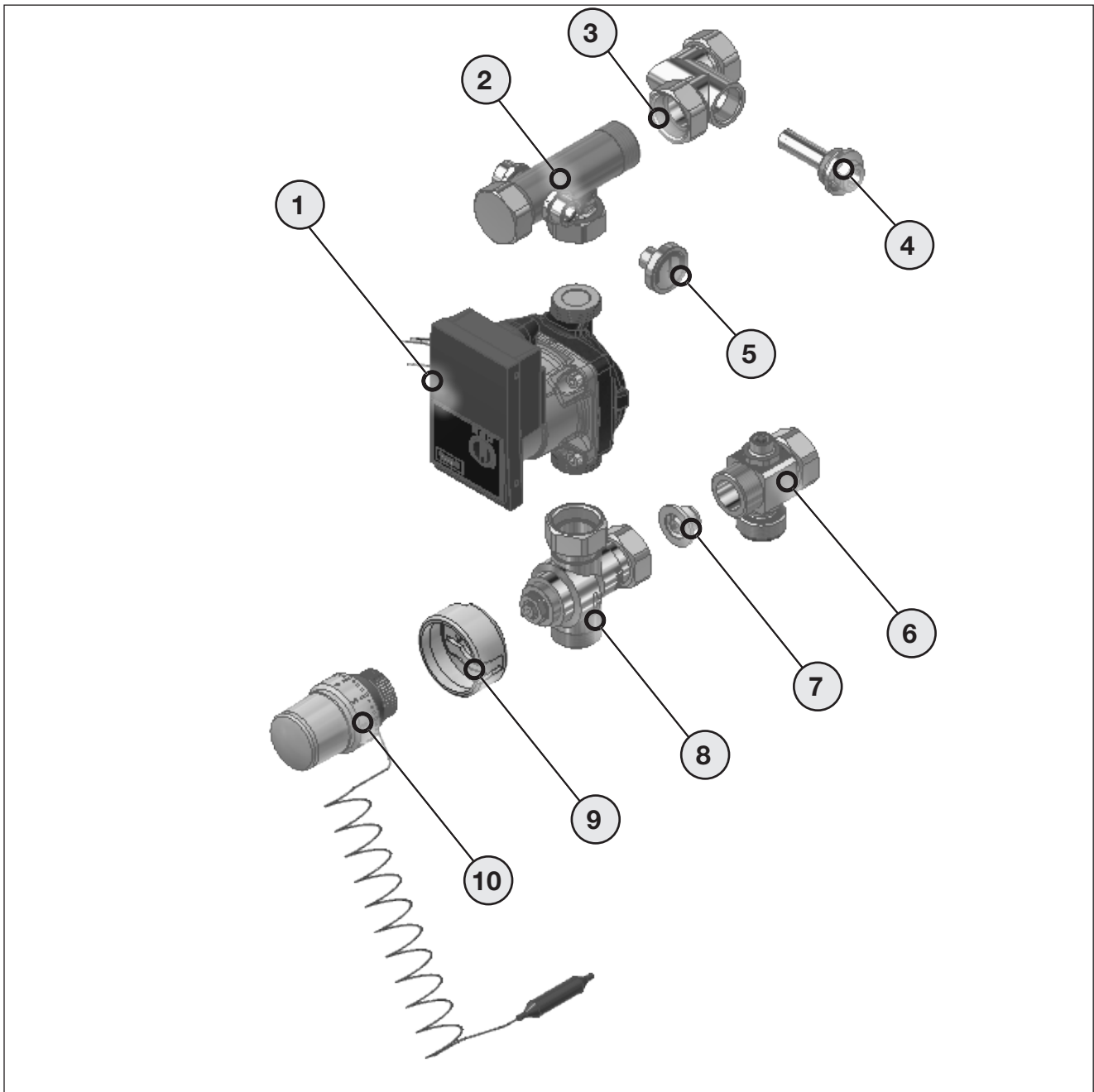

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
1	Pumpe Yonos Para 15/6 RKA 130 1" 0,5m Kabel	10080331
2	Rohr 1" AG 1x 1/2" IG, 2 x 3/8" IG Edelstahl	10081781
3	Exenter 1"FLx1"FI mit Mutter vernickelt	10081779
4	Tauchhülse 3/4" AG x Di 12,2 vernickelt	10081780
5	Thermometer 0-80 °C	10018007
6	Anschlussstück	10081782
7	Einsteck Kunststoff Rückflussverhinderer RV F015	10045743
8	3 - Wege Ventil für FRG3020	10022418
9	SE 148 GA Verstelleisicherung	10001586
10	148SD 2070 WM Thermostatkopf (Einstellungsbereich: 20 -70 °C) mit Fernfühler	10001589

United Kingdom

Watts Industries UK Ltd

Colmworth Business Park
Eaton Socon
St. Neots
PE19 8YX United Kingdom
T: +44 (0) 1480 407074
F: +44 (0) 1480 407076
Email: watsuk@wattswater.com
<http://wattswater.co.uk>

Germany

Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167
76829 Landau
Germany
T: +49 (0) 6341 9656 0
F: +49 (0) 6341 9656 560
Email: wide@wattswater.com
<http://wattswater.de>

France

Watts industries France

1590 avenue d'Orange CS 10101 SORGUES
84275 VEDENE cedex - (France)
T: +33 4 90 33 28 28
F: +33 4 90 33 28 29/39
E-mail: contact@wattswater.com
<http://wattswater.fr>

Belgium

Watts Benelux

Beernemsteenweg 77A
8750 Wingene
Belgium
T: +32 51658708
F: +32 51658720
Email: benelux@wattswater.com
<http://wattswater.eu>

Netherlands

Watts Water Technologies Benelux

Kollergang 14
6961 LZ Eerbeek Netherlands
Tel: +31 313673700
Email: benelux@wattswater.com
<http://wattswater.eu>

Italy

Watts Industries Italia S.r.l.

Via Brenno, 21
20853 Biassono (MB)
T : +39 039 4986.1
F: +39 039 4986.222
Email: info@wattsindustries.it
<http://wattswater.it>

Spain

Watts Ind. Ibérica, S.A.

Pol. Ind. La Llana - Av. La Llana, 85
08191 Rubí (Barcelona) Spain
T: +34 902 431 074
F: +34 902 431 075
E-mail info@wattsiberica.es
<http://wattswater.eu>

Denmark, Sweden, Norway and Finland

Watts Industries Nordic AB

Godthåbsvej 83
DK-8660 Skanderborg
T: +45 86520032
F: +45 86520034
E-mail: wattsnordic@wattswater.com
<http://wattswater.eu>

Bulgaria

Watts Industries Bulgaria

Industrial zone Trakia
33, Nedyalka Shileva Str
P.O. Box 55 (post-office Trakia)
4023 Plovdiv, Bulgaria
T: +359 32 605 300
F: +359 32 605 301
E-mail: info@wattsindustries.bg
<http://wattswater.eu>

Poland

Watts Industries Polska sp.z o.o.

Puławska 40A
05-500 Piaseczno
T: + 48 22 702 68 60
F: + 48 22 702 68 61
Email: biuro@wattswater.com
<http://wattswater.pl>

Russia

Контакты

<http://wattsindustries.ru/contacts/>
<http://wattsindustries.ru>

The descriptions and photographs contained in this product specification sheet are supplied by way of information only and are not binding. Watts Industries reserves the right to carry out any technical and design improvements to its products without prior notice.

*Warranty: All sales and contracts for sale are expressly conditioned on the buyer's assent to Watts terms and conditions found on its website at www.wattsindustries.com Watts hereby objects to any term, different from or additional to Watts terms, contained in any buyer communication in any form, unless agreed to in a writing signed by an officer of Watts.

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.
Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.



Manufacturer: Watts Industries Deutschland GmbH
Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Deutschland
Tel. +49 6341 9656 0 • Fax +49 6341 9656 560
WIDE@wattswater.com • www.wattswater.de