

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

WATTS Industries France
100, Route Nationale
80132 HAUTVILLERS-OUVILLE

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Robinet tête à clapet / Tap with headwork 24B20N15 ROB ARROS 1/2-NEZ 3/4 NF

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **19 ACC LY 765**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : Aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Robinets / Taps


Références / References :

Voir Annexe Jointe / See Annex Enclosed
(6 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :

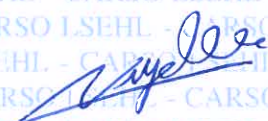

Date de délivrance / Date of issue : 21 Janvier 2020

Date d'expiration / Expiry date : 06 Mars 2024

Commentaires / Comments : renouvellement / renewal 14 ACC LY 261

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 765

Robinetts couverts par l'ACS 19 ACC LY 765
Taps covered with ACS 19 ACC LY 765

Robinet de compteur droit à boisseau sphérique		
	Références	Designation
Sans purge		
1	3152981366167	ROB DROIT BOIS SPHER M1/2 EF3/4
2	3152981366174	ROB DROIT BOIS SPHER M3/4 EF3/4
3	3152981366181	ROB DROIT BOIS SPHER M3/4 EF1'
4	3152981366198	ROB DROIT BOIS SPHER M 1' EF 3/4
5	3152981366204	ROB DROIT BOIS SPHER M 1' EF 1'
Avec purge		
6	3152981366228	ROB DROIT BOIS SPHE PURG M3/4EF3/4
7	3152981366235	ROB DROIT BOIS SPHE PURG M3/4EF1'

Robinet de compteur droit avant compteur		
	Références	Designation
Sans purge		
8	3152981366334 24BA7524	ROB DROIT AV COMPT M1/2 F3/4
9	3152981366341 24BA7544	ROB DROIT AV COMPT M3/4 F3/4
Avec purge		
10	3152981366372	ROB DROIT AV CPTEUR PURG M3/4 F3/4

Robinet de compteur equerre à boisseau spérique		
	Références	Designation
Sans purge		
11	3152981366242	ROB EQUER BOIS SPHER M1/2 EF3/4
12	3152981366259	ROB EQUER BOIS SPHER M3/4 EF3/4

Robinet de compteur droit après compteur		
	Références	Designation
Sans purge		
13	3152981366389 24B75A42	ROB DROIT AP CPTEUR M1/2 F3/4
14	3152981366396 24B75A44	ROB DROIT AP CPTEUR M3/4 F3/4
Avec purge		
15	3152981366426	ROB DROIT AP CPTEUR PURG M3/4 F3/4

Robinet de compteur equerre avant compteur		
	Références	Designation
Sans purge		
16	3152981366440 24BA8524	ROB EQUER AV CPTEUR M 1/2 F 3/4
17	3152981366457 24BA8544	ROB EQUER AV CPTEUR M 3/4- F 3/4

Douille de purge après compteur		
	Références	Designation
Sans purge		
18	3152981366471	DOUIL PURG AP CPTEUR M1/2 F3/4
19	3152981366488	DOUIL PURG AP CPTEUR M3/4 F3/4

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 765

Robinetts couverts par l'ACS 19 ACC LY 765
Taps covered with ACS 19 ACC LY 765

Robinet d'arrêt à souder			
	Références		Designation
Sans purge			
20	3152981365832	24B90N12	ROB ARRET A SOUDER TUBE 12
21	3152981365849	24B90N14	ROB ARRET A SOUDER TUBE 14
22	3152981365856	24B90N16	ROB ARRET A SOUDER TUBE 16
23	3152981365863	24B90N18	ROB ARRET A SOUDER TUBE 18
24	3152981365887	24B90N22	ROB ARRET A SOUDER TUBE 22
25	3152981367805	24B90B28	ROB ARRET A SOUDER TUBE 28
Avec purge			
26	3152981365900	24B900N12	ROB ARRET SOUDER+PURG TUBE 12
27	3152981365917	24B900N14	ROB ARRET SOUDER+PURG TUBE 14
28	3152981365924	24B900N16	ROB ARRET SOUDER+PURG TUBE 16
29	3152981365931	24B900N18	ROB ARRET SOUDER+PURG TUBE 18
30	3152981365955	24B900N22	ROB ARRET SOUDER+PURG TUBE 22
31	3152981367829	24B900B28	ROB ARRET SOUDER+PURG TUBE 28

Robinet d'arrêt à épaulement M/M			
	Références		Designation
Sans purge			
32	3152981365368	24B50N1	ROB ARRET A VISS MM 3/8 EPAUL
33	3152981365375	24B50N2	ROB ARRET A VISS MM 1/2 EPAUL
34	3152981365382	24B50N4	ROB ARRET A VISS MM 3/4 EPAUL
Avec purge			
35	3152981365405	24B500N1	ROB ARR VIS+PURGE MM 3/8 EPAUL
36	3152981365412	24B500N2	ROB ARR VIS+PURGE MM 1/2 EPAUL
37	3152981365429	24B500N4	ROB ARR VIS+PURGE MM 3/4 EPAUL

Robinet d'arrêt sans épaulement M/M			
	Références		Designation
Sans purge			
38	3152981365443	24B70B1	ROB ARRET A VISSER MM 3/8
39	3152981365450	24B70N2	ROB ARRET A VISSER MM 1/2
40	3152981365467	24B70B2	ROB ARRET A VISSER MM 1/2 T1/2
41	3152981365481	24B70N4	ROB ARRET A VISSER MM 3/4
42	3152981365498	24B70N6	ROB ARRET A VISSER MM 1'
Avec purge			
43	3152981365665	24B700B1	ROB ARRET A VISS+PURGE MM 3/8
44	3152981365672	24B700N2	ROB ARRET A VISS+PURGE MM 1/2
45	3152981365689	24B700B2	ROB ARRET VISS+PURG MM1/2 T1/2
46	3152981365702	24B700N4	ROB ARRET A VISS+PURG MM 3/4
47	3152981365719	24B700N6	ROB ARRET A VISS+PURG MM 1'

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 765

Robinetts couverts par l'ACS 19 ACC LY 765
Taps covered with ACS 19 ACC LY 765

Robinet d'arrêt F/F			
	Références		Designation
Sans purge			
48	3152981365597	24B40N1	ROB ARRET A VISSER FF 3/8
49	3152981365603	24B40N2	ROB ARRET A VISSER FF 1/2
50	3152981365610	24B40N4	ROB ARRET A VISSER FF 3/4
51	3152981365627	24B40B6	ROB ARRET A VISSER FF 1'
52	3152981365634	24B40B7	ROB ARRET A VISSER FF 1'1/4
Avec purge			
53	3152981365757	24B400N1	ROB ARRET A VISS+PURGE FF 3/8
54	3152981365764	24B400N2	ROB ARRET A VISS+PURGE FF 1/2
55	3152981365771	24B400N4	ROB ARRET A VISS+PURGE FF 3/4
56	3152981365788	24B400B6	ROB ARRET A VISS+PURGE FF 1'
57	3152981365795	24B400B7	ROB ARRET VISS+PURGE FF 1'1/4

Bouchon			
	Références		Designation
58	3152981367027		BOUCHON PURGEUR M 1/4

Robinet d'arrêt M/F			
	Références		Designation
Sans purge			
59	3152981365535	24B41-1	ROB ARRET A VISSER MF 3/8
60	3152981365542	24B41-2	ROB ARRET A VISSER MF 1/2
61	3152981365559	24B41-4	ROB ARRET A VISSER MF 3/4

Robinet d'arrêt sans épaulement - F/M			
	Références		Designation
Sans purge			
62	3152981365573	24B42-2	ROB ARRET A VISSER FM 1/2
63	3152981365580	24B42-4	ROB ARRET A VISSER FM 3/4

Robinet purgeur équerre			
	Références		Designation
Pour vanne isolement			
64	3152981367065	24D210-0	ROB PURGEUR M 1/4 EQUERRE SACH
65	3152981367072	24D210-1	ROB PURGEUR M 3/8 EQUERRE

Robinet purgeur réduit			
	Références		Designation
Pour vanne isolement - modèle réduit			
66	3152981367089	24D210-0S	ROB PURGEUR M 1/4 REDUIT

Robinet purgeur réduit à volant			
	Références		Designation
Pour vanne isolement - modèle compact. Volant à molette			
67	3152981367553		ROB PURGEUR VOLANT 1/8
68	3152981367560		ROB PURGEUR VOLANT 1/4

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 765

Robinets couverts par l'ACS 19 ACC LY 765
Taps covered with ACS 19 ACC LY 765

Tête de robinet à potence			
	Références		Designation
Laiton brut			
69	3152981366563	24D197-1	T ROB POTENCE 3/8
70	3152981366570	24D197-2	T ROB POTENCE 1/2
71	3152981366594	24D197-4	T ROB POTENCE 3/4
72	3152981366600	24D197-6	T ROB POTENCE 1'
73	3152981366617	24D197-7	T ROB POTENCE 1'1/4
74	3152981366624	24D197-8	T ROB POTENCE 1'1/2
75	3152981366631	24D197-9	T ROB POTENCE 2'
76	3152981366662	24D197-17	T ROB POTENCE 17/150
77	3152981366679	24D197-18	T ROB POTENCE 18/150
78	3152981368758	24D197-19	T ROB POTENCE 19/150
79	3152981368765	24D197-20	T ROB POTENCE 20/150
80	3152981368772	24D197-21	T ROB POTENCE 21/150
81	3152981368789	24D197-22	T ROB POTENCE 22/150
82	3152981368796	24D197-23	T ROB POTENCE 23/150
83	3152981366686	24D197-24	T ROB POTENCE 24/150
84	3152981366693	24D197-25	T ROB POTENCE 25/150
85	3152981366709	24D197-26	T ROB POTENCE 26/150
86	3152981366716	24D197-27	T ROB POTENCE 27/150
87	3152981366723	24D197-28	T ROB POTENCE 28/150
88	3152981366730	24D197-29	T ROB POTENCE 29/150
89	3152981366747	24D197-30	T ROB POTENCE 30/150
90	3152981366754	24D197-31	T ROB POTENCE 31/150
91	3152981366761	24D197-32	T ROB POTENCE 32/150
92	3152981366785	24D197-34	T ROB POTENCE 34/150
93	3152981366792	24D197-35	T ROB POTENCE 35/150
94	3152981366808	24D197-36	T ROB POTENCE 36/150
95	3152981366815	24D197-37	T ROB POTENCE 37/150
96	3152981366822	24D197-38	T ROB POTENCE 38/150
97	3152981366839	24D197-40	T ROB POTENCE 40/150

Tête cache-entrée			
	Références		Designation
98	3152981366907	24D202-1	T CACHE ENTREE 3/8
99	3152981366914	24D202-2	T CACHE ENTREE 1/2
100	3152981366921	24D202-4	T CACHE ENTREE 3/4

Tête cache-entrée			
Chromé et inviolable			
	Références		Designation
101	3152981366877	24D202-2C	T CACHE ENTREE 1/2 CHROME

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 765

Robinetts couverts par l'ACS 19 ACC LY 765
Taps covered with ACS 19 ACC LY 765

Robinet de puisage et d'arrosage			
	Références		Designation
Sans purge			
102	3152981367812		RACCORD CUVE
103	3152981367652		RACCORD CUVE + ROBINET M1/2
104	3152981367973		RACCORD CUVE S60 + ROBINET

Robinet jardin avec applique intégrée			
	Références		Designation
105	3152980065146		ROB JARDIN RAC INST + APPLIQUEF/M 1/2

Robinet jardin avec applique intégrée à visser			
	Références		Designation
106	3152980065153		ROB JARDIN NEZ Ø15 + APPLIQUE

Robinet de puisage à bec lisse			
	Références		Designation
107	3152981368864	24B10N10R	ROB DE PUIS BEC LISSE 3/8 POLI
108	3152981368871	24B10N15P	ROB DE PUIS BEC LISSE 1/2 POLI

Robinet de puisage à bec lisse			
	Références		Designation
109	3152981368901	24B10N10C	ROB DE PUIS BEC LISSE 3/8 CHRO
110	3152981368918	24B10N15C	ROB DE PUIS BEC LISSE 1/2 CHRO

Robinet d'arrosage + nez			
	Références		Designation
111	3152981369007	24B20N10	ROB ARROS 3/8+NEZ 1/2
112	3152981369014	24B20B12	ROB ARROS 1/2+NEZ 1/2 (TETE 1/2)
113	3152981369021	24B20C12	ROB ARROS 1/2+NEZ 1/2 (TETE 3/8)
114	3152981369045	24B20N15	ROB ARROS 1/2 - NEZ 3/4
115	3152981369038	24B20N15	ROB ARROS 1/2-NEZ 3/4 NF
116	3152981369069	24B20B18	ROB ARROS 3/4+NEZ 3/4 (TETE1/2)
117	3152981369052	24B20E18	ROB ARROS 3/4+NEZ 3/4 (TETE3/4)
118	3152981369076	24B20N20	ROB ARROS 3/4 - 1' NEZ D.20

Robinet d'arrosage + nez			
	Références		Designation
119	3152981369113	24B20N10P	ROB 3/8+NEZ 1/2 POLI
120	3152981369120	24B20B12P	ROB 1/2+NEZ 1/2 POL
121	3152981369137	24B20N15P	ROB 1/2+NEZ 3/4 POLI

Robinet d'arrosage + nez			
	Références		Designation
122	3152981369182	24B20B12C	ROB 1/2+NEZ 1/2 CHROME
123	3152981369199	24B20B15C	ROB 1/2+NEZ 3/4 CHROME
124	3152981369212	24B20N20C	ROB 3/4+NEZ 1' CHROME

ANNEXE à l'ACS 19 ACC LY 765

Robinetts couverts par l'ACS 19 ACC LY 765
Taps covered with ACS 19 ACC LY 765

Robinet de puisage à connexion instantanée			
	Références		Designation
125	3152981367645		ROB M15/21 CONECT'O

Robinet robaplic de puisage			
	Références		Designation
126	3152981369236	24B2000B15	ROB APLIC ARRIVEE 1/2 NEZ 3/4

Robinet oblique de puisage			
	Références		Designation
127	3152981369250	24B200B15	ROB OBLIQUE ARRIV 1/2 NEZ 3/4

Robinet à boisseau sphérique			
	Références		Designation
128	3152981369274	24B20S15	ROB BOISSEAU SPHER 1/2 NEZ 3/4
129	3152981369281	24B20S18	ROB BOISSEAU SPHER 3/4 NEZ 3/4
130	3152981369298	24B20S20	ROB BOISSEAU SPHER 3/4NEZ26/34

Robinet d'arrosage tête cache-entrée			
	Références		Designation
131	3152981369335	24B20N15CE	ROB CACH ENTR 1/2 NEZ 3/4 BROS

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 21 Janvier 2020

Signature :

