


## Microflex COOL UNO

Flexibles, vorisoliertes Microflex-Einzelrohr für Sanitäranlagen mit Einzelrohr aus PE-HD SDR 11, geeignet für Trinkwasser bis 25 °C, PN 16, gemäß EN 12201. Thermische, elastische und FCKW-freie Schaumisolation aus vernetztem PE-X mit geschlossenzelliger Struktur. Doppelwandiger gewellter Außenmantel aus PE-HD.

Zuschnittlänge beliebig bis 100 m.

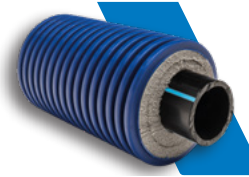

Schutzkappe



EPDM - Endkappe



Typ	PEX-a-Rohr Øauß/Dicke [mm]	DN	Ø Außenmantel [mm]	Ge-wicht [kg/m]	Biege-radius [cm]	Isolations-dicke <sup>1)</sup> [mm]	Artikel-Nr. Rolle	Artikel-Nr. Zuschnitt	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.
M9032PEWI	32/2,9	25	90	0,78	25	22	10070538	10083648	MS9032	10000144	MG901840	10071215
M9040PEWI	40/3,7	32	90	1,00	50	20	10070543	10083649	MS9040	10070755	MG901840	10071215
M12550PEWI	50/4,6	40	125	1,4	50	30	10000105	10083650	MS12550	10000149	MG1254063	10071211
M12563PEWI	63/5,8	50	125	1,8	50	24	10070514	10083651	MS12563	10071313	MG1254063	10071211
M16075PEWI	75/6,8	65	160	2,5	55	33	10070546	10083652	MS16075	10070752	MG1606390	10071212
M16090PEWI	90/8,2	75	160	3,3	55	27	10070525	10083653	MS16090	10071316	MG1606390	10071212
M200110PEWI	110/1,0	90	200	5,74	120	33	10070478	10083654	MS200110	10071317	MG20075125	10071213
M200125PEWI	125/11,4	100	200	6,10	140	28	10079285	10083655	MS200125	10071318	MG20075125	10071213

1) Durchschnittswert

## Kupplungen

Die Kupplungen werden nach dem Durchmesser des PEX-a-Rohrs (Spalte PEX-a-Rohr Øauß/Dicke [mm]) ausgewählt.



Kupplung MJ341



Fixpunktanschluss



Endkupplung mit Gewinde



Gerade Kupplung



Winkelanschluss



T-Kupplung

PEX-a-Rohr Øauß/Dicke [mm]	An-schluss	Kupplung MJ341		Fixpunktanschluss		Endkupplung mit Gewinde		Gerade Kupplung		Winkelanschluss		T-Kupplung	
		Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.
<b>Kunststoff-Kupplungen PN16</b>													
32/2,9	1"	MJ3414432/29	10000041	MFP44	10071027	MPP3414432/29	10071279	MPP27032/29	10071283	MPP9032/29	10071273	MPP13032/29	10071287
40/3,7	1¼"	MJ3415440/37	10000042	MFP54	10000119	MPP3415440/37	10071278	MPP27040/37	10079972	MPP9040/37	10071274	MPP13040/37	10071288
50/4,6	1½"	MJ3416450/46	10000043	MFP64	10071225	MPP3416450/46	10071277	MPP27050/46	10079973	MPP9050/46	10071275	MPP13050/46	10079968
63/5,8	2"	MJ341263/58	10000044	MFP2	10071028	MPP341263/58	10071281	MPP27063/58	10071285	MPP9063/58	10071276	MPP13063/58	10071289
<b>Kunststoff-Kupplungen PN10</b>													
75/6,8	2½"	MJ34121275/68	10070879	MFP212	10071226	MPP34121275/68	10071280	MPP27075/68	10071286	MPP9075/68	10079976	MPP13075/68	10079969
90/8,2	3"	MJ341390/82	10000046	MFP3	10071227	MPP341390/82	10071282	MPP27090/82	10079974	MPP9090/82	10079977	MPP13090/82	10079970
110/10,0	4"	MJ3414110/10	10070871	MFP4	10071229	MPP3414110/10	10071284	MPP270110/10	10079971	MPP90110/10	10079975	MPP130110/10	10079967
125/11,4	4"	MJ3414125/114	10071259	MFP4	10071229	MPP3414125/114	10083400	-	-	-	-	-	-