


## Microflex DUO für Wasser

Flexibles, vorisoliertes Microflex-Doppelrohr für Sanitäranlagen, aus PEX-a SDR 7,4, geeignet für Wasser bis 95 °C, PN 10, gemäß EN ISO 15875. Thermische, elastische und FCKW-freie Schaumisolierung aus vernetztem PE-X mit geschlossenzelliger Struktur. Doppelwandiger gewellter Außenmantel aus PE-HD.

Zuschnittlänge beliebig bis 100 m.

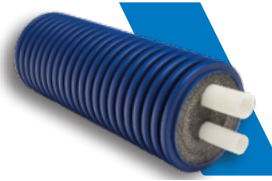

Schutzkappe



EPDM - Endkappe



Typ	PEX-a-Rohr Øauß/ Dicke [mm]	DN	Ø Außen- mantel [mm]	Ge- wicht [kg/m]	Biege- radius [cm]	Isolations- dicke <sup>1)</sup> [mm]	Artikel-Nr. Rolle	Artikel-Nr. Zuschnitt	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.
MD1252520SWI	1x25/3,5 1x20/2,8	20-15	125	1,65	30	24	10045728	10083638	MSD1252520	10071311	MGD1251832	10071208
MD1252818SWI	1x28/4,0 1x18/2,5	20-15	125	1,67	30	24	10079943	10083625	MSD1252818	10083381	MGD1251832	10071208
MD1253222SWI	1x32/4,4 1x22/3,0	25-15	125	1,86	30	22	10079944	10083626	MSD1253222	10083382	MGD1251832	10071208
MD16025SWI	2x25/3,5	20	160	2,35	50	40	10026401	10083627	MSD16025	10000154	MGD1602550	10071209
MD1253225SWI	1x32/4,4 1x25/3,5	25-20	125	2,00	30	22	10070481	10083639	MSD1253225	10071312	MGD1251832	10071208
MD1603218SWI	1x32/4,4 1x18/2,5	25-15	160	2,42	50	37	10079946	10083628	MSD1603218	auf Anfrage	MGD1602550	10071209
MD1603225SWI	1x32/4,4 1x25/3,5	25-20	160	5,50	50	37	10000095	10083629	MSD1603225	10000155	MGD1602550	10071209
MD1603228SWI	1x32/4,4 1x28/4,0	25-20	160	2,60	60	37	10079947	10083630	MSD1603228	10083383	MGD1602550	10071209
MD1604025SWI	1x40/5,5 1x25/3,5	32-20	160	2,71	60	30	10000096	10083631	MSD1604025	10000156	MGD1602550	10071209
MD1604028SWI	1x40/5,5 1x28/4,0	32-20	160	2,78	60	30	10079948	10083632	MSD1604028	10083384	MGD1602550	10071209
MD1604032SWI	1x40/5,5 1x32/4,4	32-25	160	2,88	60	30	10079949	10083633	MSD1604032	10083385	MGD1602550	10071209
MD1605025SWI	1x50/6,9 1x25/3,5	40-20	160	2,89	60	27	10070486	10083634	MSD1605025	10000157	MGD1602550	10071209
MD1605032SWI	1x50/6,9 1x32/4,4	40-25	160	3,04	60	27	10070488	10083635	MSD1605032	10071314	MGD1602550	10071209
MD1605040SWI	1x50/6,9 1x40/5,5	40-32	160	3,18	70	20	10079951	10083636	MSD1605040	10083386	MGD1602550	10071209
MD20063SWI	2x63/8,7	50	200	4,96	120	22	10083380	10083637	MSD20063	10000138	MGD2004063	10071210

1) Durchschnittswert

## Kupplungen

Die Kupplungen werden nach dem Durchmesser des PEX-a-Rohrs (**Spalte PEX-a-Rohr Øauß/Dicke [mm]**) ausgewählt.



Kupplung MJ341

Fixpunktanschluss

Gerade Kupplung

Winkelanschluss

T-Kupplung

PEX-a-Rohr Øauß/Dicke [mm]	Anschluss	Kupplung MJ341		Fixpunktanschluss		Gerade Kupplung		Winkelanschluss		T-Kupplung	
		Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Typ	Artikel-Nr.
18/2,5	1/2"	MJ3411218/25	10071243	MFP12	auf Anfrage	-	-	-	-	-	-
20/2,8	3/4"	MJ3413420/28	10000066	MFP34	10071228	-	-	-	-	-	-
22/3,0	3/4"	MJ3413422/30	10083388	MFP34	10071228	-	-	-	-	-	-
25/3,5	3/4"	MJ3413425/35	10000067	MFP34	10071228	MJ27025/35	10026847	MJ9025/35	10079965	MJ13025/35	10071326
28/4,0	1"	MJ3414428/40	10071242	MFP44	10071027	-	-	-	-	-	-
32/4,4	1"	MJ3414432/44	10000063	MFP44	10071027	MJ27032/44	10071265	MJ9032/44	10071220	MJ13032/44	10071327
40/5,5	1 1/4"	MJ3415440/55	10000064	MFP54	10000119	MJ27040/55	10026848	MJ9040/55	10078929	MJ13040/55	10071329
50/6,9	1 1/2"	MJ3416450/69	10070872	MFP64	10071225	MJ27050/69	10071267	MJ9050/69	10071222	MJ13050/69	10079958