



Beschreibung

Heizkörper-Entlüftungsventil RDT/K mit drehbarer Nase aus Kunststoff, Körper Messing vernickelt, selbst-dichtend.

Typ	Artikel-Nr.	Anschluss	Gewicht	VPE ¹⁾
RDT/K 6	10001503	G 1/8"	0,010 kg	100/1000
RDT/K 8	10001504	G 1/4"	0,019 kg	100/1000
RDT/K 10	10001505	G 3/8"	0,021 kg	100/800
RDT/K 15	10001506	G 1/2"	0,021 kg	100/600
RDT/K 15 OEM	10001507	G 1/2"	0,018 kg	100/600

1) Beutel/Karton


Technische Daten

	RDT/K 6 10001503	RDT/K 8 10001504	RDT/K 10 10001505	RDT /K 15 10001506	RDT/K 15 OEM 10001506
Entlüftungskapazität ¹⁾	20 L/h	30 L/h	30 L/h	30 L/h	30 L/h
Betriebstemperatur	-20 bis 110 °C	-20 bis 130 °C	-20 bis 130 °C	-20 bis 130 °C	-20 bis 130 °C
Optimale Betriebstemperatur	80 °C				
Max. Temperatur ²⁾	110 °C	130 °C	130 °C	130 °C	130 °C
Optimaler Betriebsdruck	4 bar				
Max. Druck ²⁾	10 bar	13 bar	13 bar	13 bar	13 bar
Drehmoment Gehäuse	max. 10 Nm	max. 40 Nm	max. 35 Nm	max. 30 Nm	max. 30 Nm

1) bei 2 bar und mit 1 Umdrehung geöffneter Schraube


2) bei Belastungsdauer bis 60 Sekunden

Aufbau und Werkstoffe

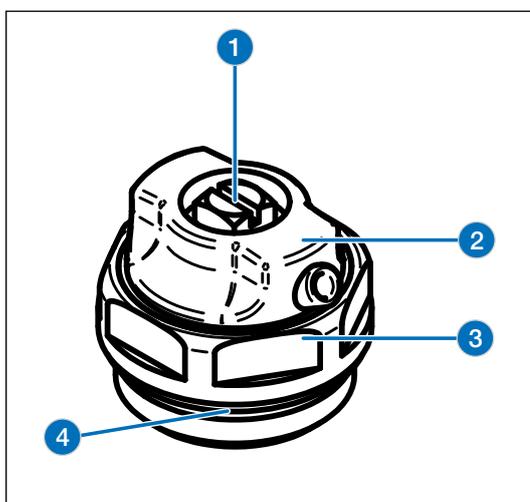

Position	Bauteil	Werkstoff
1	Einstellschraube	Messing CW612N vernickelt
2	Gehäuse Oberteil (drehbare Nase)	PA6
3	Gehäuse (Unterteil)	Messing CW614N vernickelt
4	O-Ring	EPDM 70 SH BLACK

Abmessungen

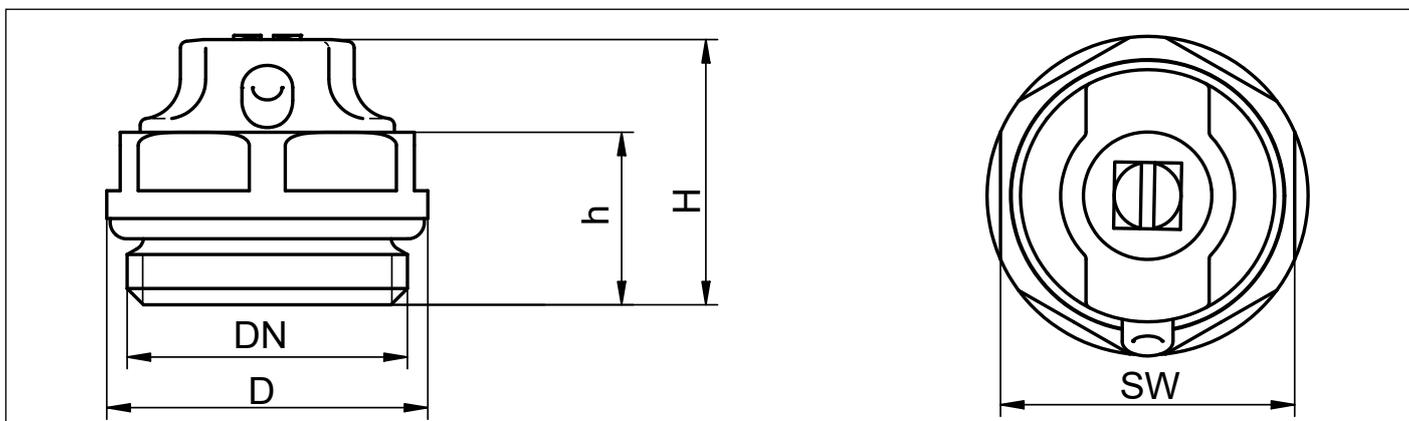

Typ	Artikel-Nr.	DN	D	h	H	SW
RDT/K 6	10001503	G 1/8"	14,5	12,9	22,2	13
RDT/K 8	10001504	G 1/4"	21	13	21,2	19
RDT/K 10	10001505	G 3/8"	21	12,5	20,6	19
RDT/K 15	10001506	G 1/2"	24	13	20±0,5	22
RDT/K 15 OEM	10001507	G 1/2"	24	11,7	20±0,5	22

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf www.wattswater.de/agb/ zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.



Watts Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Deutschland

Tel. +49 6341 9656 0 • Fax +49 (0) 6341 9656 560

WIDE@wattswater.com • www.wattswater.de