

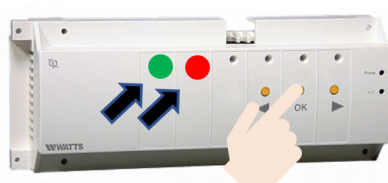


## Quick guide till Watts Vision Golvvärme: Anslutning av rumstermostat P-7710

 
 
- Håll in OK knappen intill kanal 1 tills den **blinkar grönt**. (Antennen skall vara ansluten till mastern via anslutningen i toppen).
- Tryck en gång på OK knappen och kanal 1 **lyser konstant rött**.
- Knappen på baksidan av rumstermostaten hålls in. Släpp knappen när det visas 4 fyrkanter på vänstra sidan av displayen. Härefter blinkar ITT I på displayen.
- Kanal 1 på mastern **lyser nu konstant grönt** och kanal 2 **blinkar grönt**.
- Tryck på OK knappen och kanal 2 **lyser konstant rött** och är klar till anslutning av nästa rumstermostat.
- Upprepa stegen 3, 4 och 5 för att ansluta de efterföljande rumstermostaterna.

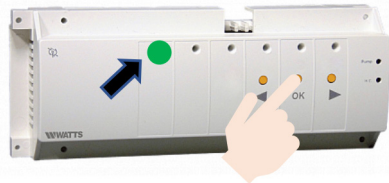


- När alla rumstermostater är anslutna, håll in OK knappen i 5 sekunder och anslutningarna är då sparade.

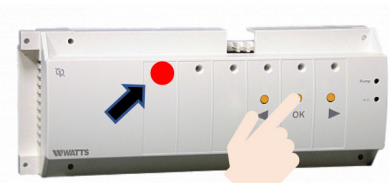

- Anslutningen av termostater kontrolleras med att öka temperaturen på rumstermostaten. Ökat värmebehov får den anslutna kanalen på mastern (här kanal 3) att **lysa rött**. Pumpdriften indikeras med **grönt ljus** efter ca. 1 minut.





Håll in knappen → Släpp knappen

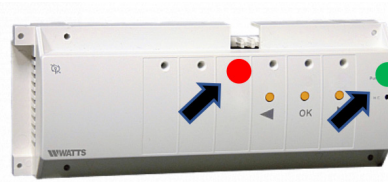

Om du vill börja om hålls de två pilknapparna intryckta samtidigt i ca. 5 sekunder. Detta återställer mastern och rumstermostaterna, som då är redo för ny anslutning.

- Kanal 1 på mastern **lyser nu konstant grönt** och kanal 2 **blinkar grönt**.

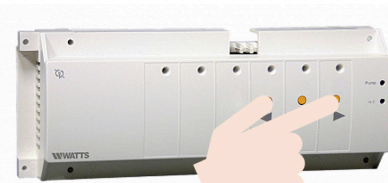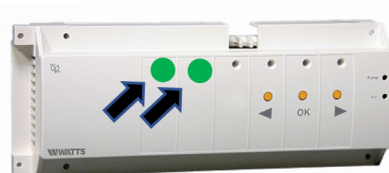

Beskrivningarna och fotografierna i detta dokument fungerar endast som exempel och illustration. Watts Industries Nordic förbehåller sig rätten, utan föregående meddelande, till tekniska och designmässiga förändringar på produkter. Watts Industries Nordic motsätter sig därför alla anspråk som avviker från eller kompletterar Watts Industries standard försäljnings- och leveransvillkor utan föregående av skriftligt avtal.