



Kit complet HKV pour chauffage radiateurs ou plancher chauffant

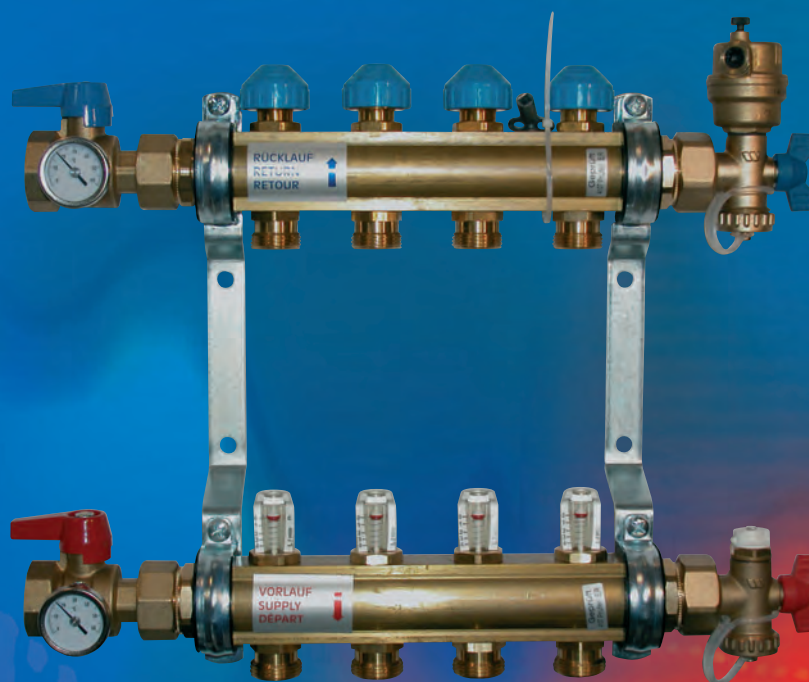

- Collecteurs à robinetterie intégrée.
- Débitmètres en plastique renforcé.
- Vannes d'isolement avec thermomètres intégrés.
- Corps laiton 1" (26x34) réversible : raccordement à droite ou à gauche.
- Double colliers isophoniques galvanisés.
- Sorties circuits 3/4" eurocone.
- Pièces de rechange.

WATTS®

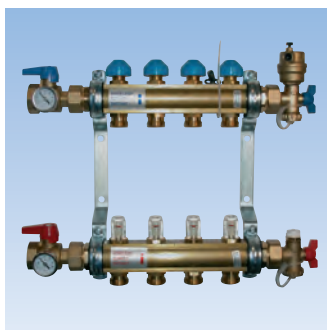

Composition :

Kit collecteur livré complet avec :

- vannes d'isolement avec thermomètres intégrés,
- débitmètres de contrôle de 0 à 4 litres/min.,
- ensemble de terminaison avec purgeur automatique sur retour eau chaude et purgeur d'air manuel sur départ,
- 4 raccords (mamelons avec joints) pour inversion possible du raccordement droite/gauche, (joint torique côté collecteur),
- sorties circuits 3/4" eurocone,
- jeux d'étiquettes pour identification des circuits (séjour, chambre 1, etc.),
- clé de réglage pour robinetterie micrométrique intégrée.

Caractéristiques :

Collecteurs à robinetterie intégrée.

Corps laiton 1" (26x34) réversible : raccordement à droite ou à gauche.

Monté sur double colliers isophoniques galvanisés.

Collecteur "retour" équipé à chaque dérivation d'un robinet de réglage thermostatizable ou motorisable (moteur 22C).

Écartement des entrées/sorties : 50 mm.

Faible profondeur d'encastrement : 90 mm maxi. (100 mm avec thermomètre).

Débitmètre : plastique renforcé résistant à la température.

Prévoir les raccords tube PER 13/16 ou 16/20 pour la boucle.

Température maxi. : +90°C.

Pression maxi. : 6 bar.



Références :

nombre de sorties	L (mm)	type	code réf.
3 sorties - pour PER	175	HKV 513-3	223811603
4 sorties - pour PER	225	HKV 513-4	223811604
5 sorties - pour PER	275	HKV 513-5	223811605
6 sorties - pour PER	325	HKV 513-6	223811606
7 sorties - pour PER	375	HKV 513-7	223811607
8 sorties - pour PER	425	HKV 513-8	223811608
9 sorties - pour PER	475	HKV 513-9	223811609
10 sorties - pour PER	525	HKV 513-10	223811610

Matériaux :

description	matériaux
Connexions	laiton forgé à chaud, Ms58
Tube répartiteur	laiton, Ms58
Débitmètre	plastique renforcé de fibre de verre
Ressort	acier inoxydable
Joints toriques	élastomère EPDM
Joints plats	AFM 34

Dimensions :

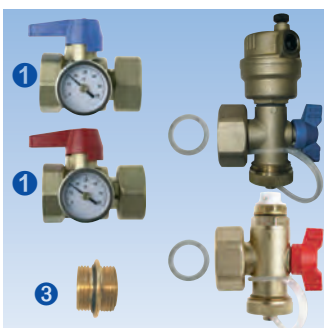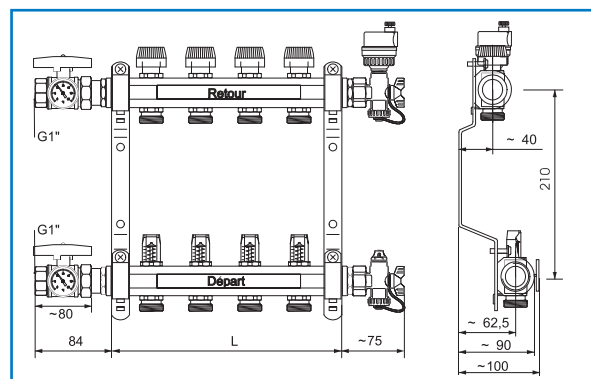

Pièces de rechange pour kit collecteur HKV

Permet le remplacement des vannes d'isolement avec thermomètre (1) ou des terminaisons avec purgeur d'air (2) des collecteurs HKV. Mamelon 1" (3) avec joint torique pour dito.

désignation	code réf.
ensemble de 2 vannes 1" avec thermomètre	223114065
ensemble de 2 mamelons 1" avec joint torique pour dito	225261426
désignation	code réf.
ensemble de 2 terminaisons 1" avec purgeur	223036130
ensemble de 2 mamelons 1" avec joint torique pour dito	225261426

Les photographies, illustrations et descriptions contenues dans cette brochure sont présentées comme indications. Watts Industries se réserve le droit d'apporter des changements d'ordre techniques ou de design à ses produits sans informations préalables.



A Watts Water Technologies Company

WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange CS 10101 SORGUES
 84275 VEDENE cedex - FRANCE
 Tél. 04 90 33 28 28 - Fax 04 90 33 28 29/39
 E-mail : contact@wattswater.com
 www.wattsindustries.com