


# e-KIT

Transformez votre mitigeur ULTRAMIX®  
en un mitigeur intelligent programmable e-ULTRAMIX®


## Flyer Produit

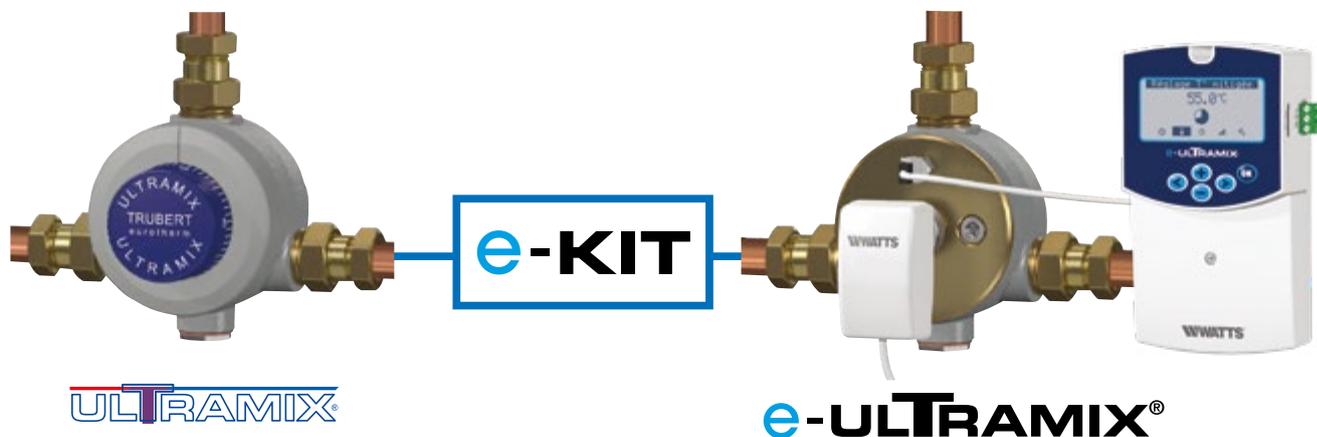

## Avantages

Les avantages de la mise à niveau du système

- **Désinfection automatisée** et maîtrisée : programmation via la centrale intelligente
- **Paramétrage électronique** en local ou à distance de la **température** d'eau mitigée d'une installation collective
- **Traçabilité des données** et suivi sanitaire de l'installation répondant à l'arrêté 2010 grâce à l'enregistrement sur carte micro SD
- **Continuité de service** : régulation de température mécanique, indépendante du réseau électrique
- **Autonomie** : réglage manuel en cas de défaillance du pilotage à distance (maintenance)
- **Compatible avec système de Gestion Technique du Bâtiment** : pilotage et suivi à distance (protocole Modbus)
- **Économie** : coût réduit pour une mise à niveau du mitigeur ULTRAMIX® installé
- **Mise en œuvre rapide** sans démontage de l'installation (plug and play)
- **Sécurité anti-brûlure** sur l'appareil et sur les points de puisage

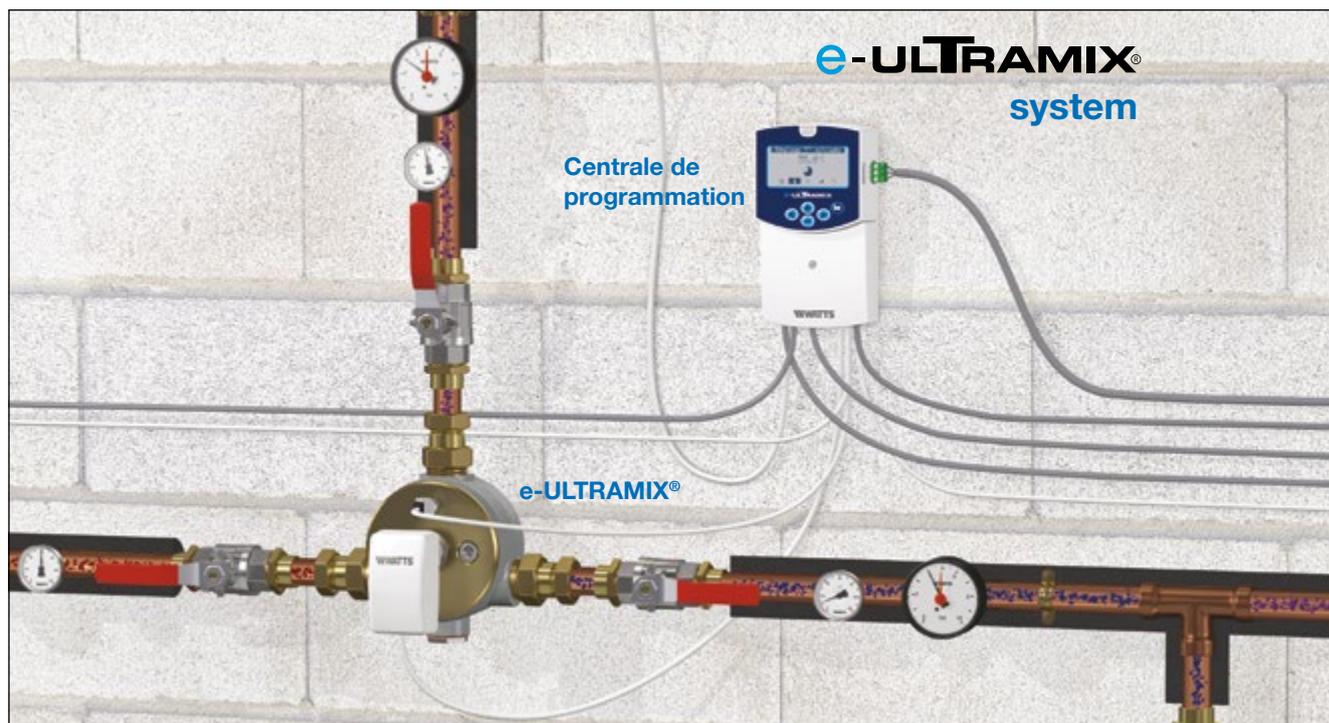



## e-KIT

Pour mise à niveau d'un mitigeur ULTRAMIX® existant

e-Kit, comprenant : e-Cartouche, Actionneur électrique, Centrale de programmation, Carte micro SD fournie, Câble et sondes (départ et retour).

Plage de réglage **30/70°C** : pour alimentation de 1 à 50 postes sanitaires

Code réf.	Diamètre	Postes*	Débit (l/min)
22TX1E37EKITV3	M 3/4" 20x27	de 1 à 7	5 à 56
22TX2E37EKITV3	M 3/4" 20x27	de 1 à 10	5 à 80
22TX3E37EKITV3	M 1" 26x34	de 1 à 15	5 à 120
22TX4E37EKITV3	M 1"1/4 33x42	de 1 à 21	5 à 175
22TX5E37EKITV3	M 1"1/2 40x49	de 1 à 32	8 à 260
22TX6E37EKITV3	M 2" 50x60	de 1 à 50	8 à 400

\* À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.



## e-CARTOUCHE

Cartouche de remplacement pour e-Kit et e-ULTRAMIX®

Plage de réglage **30/70°C** : pour alimentation de 1 à 50 postes sanitaires

Code réf.	Diamètre	Postes*	Débit (l/min)
22TX1E37ECARTV3	M 3/4" 20x27	de 1 à 7	5 à 56
22TX2E37ECARTV3	M 3/4" 20x27	de 1 à 10	5 à 80
22TX3E37ECARTV3	M 1" 26x34	de 1 à 15	5 à 120
22TX4E37ECARTV3	M 1"1/4 33x42	de 1 à 21	5 à 175
22TX5E37ECARTV3	M 1"1/2 40x49	de 1 à 32	8 à 260
22TX6E37ECARTV3	M 2" 50x60	de 1 à 50	8 à 400

\* À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.



pour douche  
(M/F 1/2")  
réf. 2297155



pour lavabo  
(M 24x1)  
réf. 2297156

## CARTOUCHEs ANTI-BRÛLURE à réamorçage rapide

- Sécurisation des points de puisage, douches et lavabos
- Maîtrise de la température d'eau chaude sanitaire

Toute installation doit OBLIGATOIREMENT être équipée de cartouches anti-brûlure à chaque point de puisage pour protéger les utilisateurs des risques de brûlure durant des cycles de désinfection thermique.

La cartouche bloquera partiellement le flux d'eau chaude, si la température dépasse 48°C, tout en laissant un filet d'eau permettant de continuer la désinfection. La cartouche se réamorcera dès la baisse de la température en dessous de 48°C.

Code réf.	Désignation
2297155	Cartouche anti-brûlure M/F 1/2" pour douche
2297156	Cartouche anti-brûlure M 24x1 avec aérateur pour lavabo



Autres accessoires disponibles, nous consulter :

- e-ULTRAMIX® IP Box (boîtier IP55)
- Sécurité anti brûlure : relais/électrovanne
- Dispositif anti-microcoupures (D.E.R.)
- Kit sonde déportée



« Les descriptions et photographies contenues dans ce document sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles.

Watts Industries se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes et les contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur son site web [www.wattswater.fr](http://www.wattswater.fr). Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts. »

# WATTS®

WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE • FRANCE

Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 29/39

contact@wattswater.com • [www.wattswater.fr](http://www.wattswater.fr)