



MOGELIJKE COMBINATIES (8, 10, 12 zones)

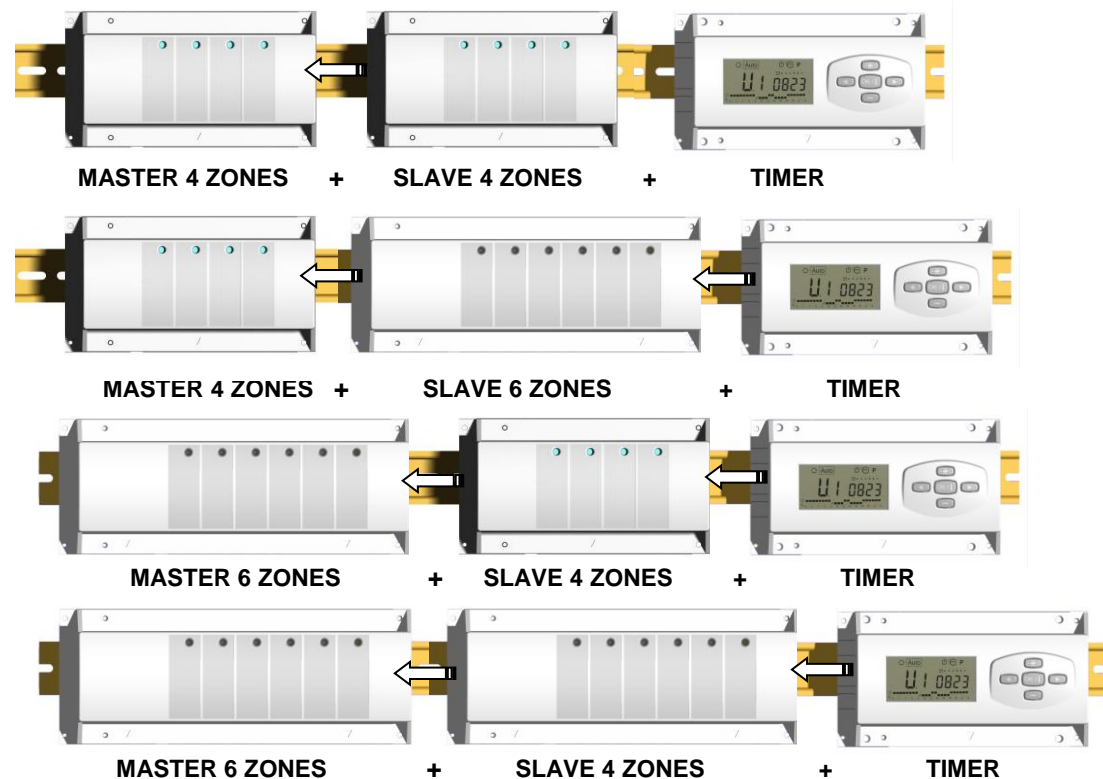

HANDLEIDING

NL

Slave 4 of 6 zones 24VAC voor NC actuators (Spanningsloos gesloten)

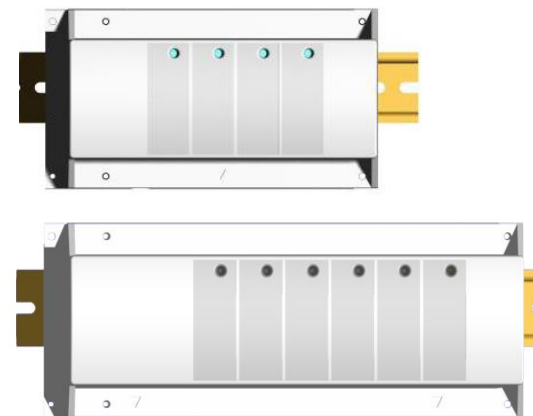

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------------|--|
| Werk temperatuur | 0°C - 50°C |
| Beschermingsklasse | Classe I - IP20 |
| Voeding | 24 VAC +/- 10% 50Hz |
| Ouput | Zones: 6 onafhankelijke zones => het maximale vermogen van elke zone wordt bepaald door het type thermostaat dat met deze zone verbonden is. De maximale stroom voor alle aangesloten actuators bedraagt 2.5A |

WERKING:

De slave 6 of 4 zones is een additionele aansluitmodule die dient verbonden te worden met een **Master 24V aansluitmodule**. Deze uitbreiding laat toe meerdere zones, en dus ook meerdere thermostaten en actuators, aan te sluiten.

LED INDICATOR

Groen: Betreffende groep wordt verwarmd (circulatie in de zone)

