

WATTS® Vision

Gemakkelijk comfort in elke kamer!

Elektronische thermostaat- kop voor radiatorcranen



WATTS®



WATTS® Vision BT-TH02 RF




Beter comfort & Energiebesparing

- Stand-alone of compatibel met ons **WATTS® Vision**-systeem
 - Eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk
- Programmeerbaar met aanraakknoppen
 - Display met temperatuercycli en comfortbediening
 - Eenvoudig te installeren op radiatorcranen
 - Slimme bediening




RF LCD thermostaatknop BT-TH02

Programmeerbare thermostaatregelkop, 'Stand Alone', speciaal ontworpen om de waterstroom van hydraulische radiatoren te regelen.

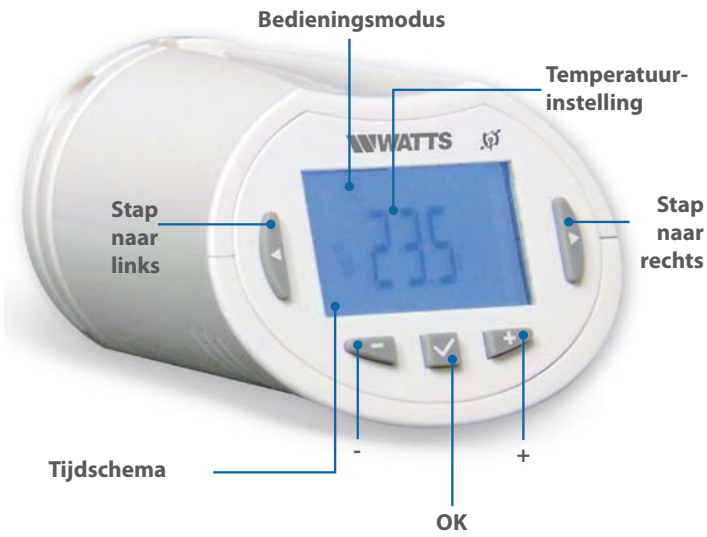


- Stille stappenmotor
- Precieze temperatuurregelingen
- ITCS: Intelligent Temperature Control System
- Displaytype: pictogram met wit achtergrondlicht (30 minuten staafdiagram)
- Instelling aanpassen 0,5 °C
- Slot
- Functie klepregeling
- Wekelijks tijdschema
- Bedieningsmodellen: Impuls, Vakantie, Comfort, Auto, Nachtreductie, Antivries, Klok, Stop en programma's
- Proportioneel regeltype op kamersensor
- Automatische wijziging zomer op winter
- Compatibiliteit kleppen: M30 x 1,5 en M28 x 1,5
- Detectie open ramen
- Stroomvoorziening: 2 batterijen AA (inbegrepen)

Dimensions (mm)

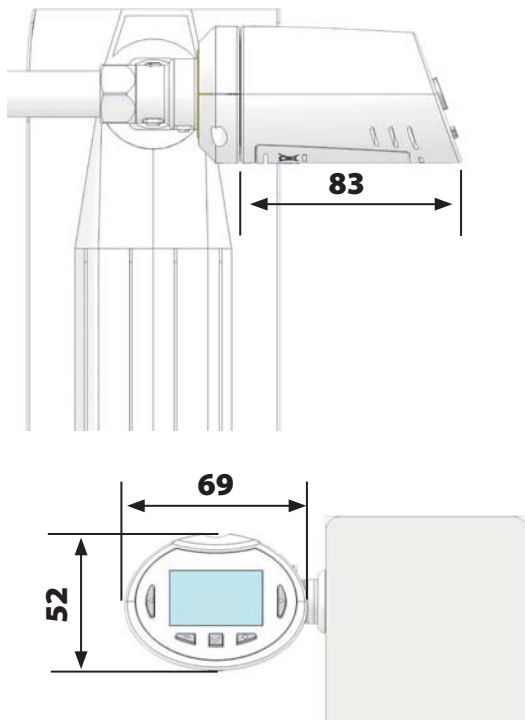

Technische kenmerken	
Kamertemperatuur	0 °C ÷ 50 °C
Instellingsbereik temperatuur	5 °C ÷ 30 °C
Slag	3,5 mm (Speed: 1mm/s)
Bescherming	Class I - IP20
Voeding	2 AA LR06 1.5V Alkaline
Actuatorkracht	70N
Radiofrequentie	868 MHz, <10mW
CE-richtlijnen	
Ontworpen conform de Europese richtlijnen	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU

- Compatibiliteit met ons **WATTS®** Vision-systeem

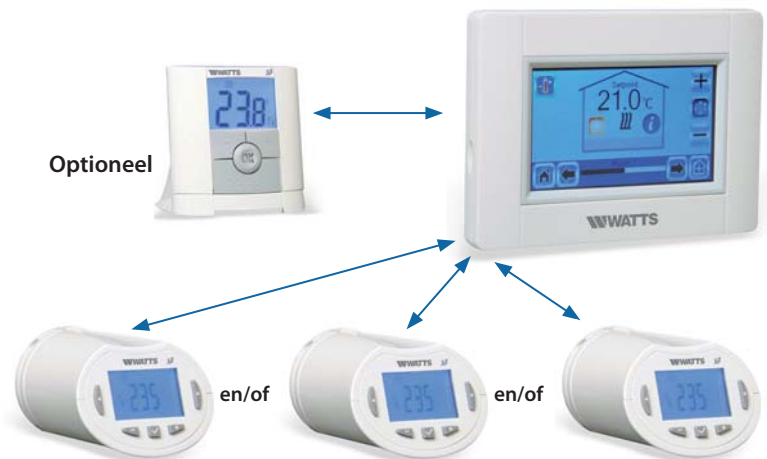

WATTS®
A Watts Water Technologies Company

Watts Water Technologies Benelux:
Beernemsteenweg 65, 8750 Wingene • België
Tel. +31 (0)313 67 37 50 • Fax. +31 (0)313 65 20 73
E-mail: info@wattsindustries.nl • www.wattsindustries.nl